


各種サンダー



- ナイロン研磨不織布を使用した強力繊維質のサンダーです。
- 柔軟性に優れ、平面、曲面を削らず、表面だけをソフトに研磨できます。
- 気孔が多く目詰まりがほとんどなく、また、加工面の発熱を抑えます。
- 研磨音が小さく作業振動も少ない、作業者に優しいサンダーです。

軸径φ2.34 ファイバーサンダー(研磨砥粒入り)

1/パック10本入

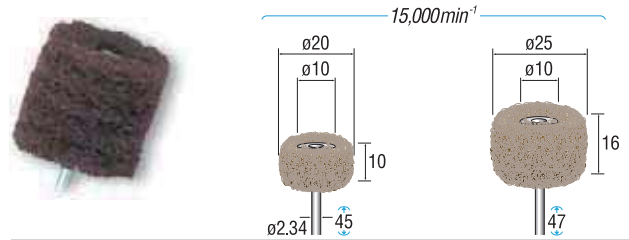

粒度	カラー	48701	48711
#180	ブラウン		

軸径φ3.0 ファイバーサンダー(研磨砥粒入り)

1/パック5本入


1/パック5本入

1/パック10本入


1/パック10本入

1/パック3本入


1/パック10本入

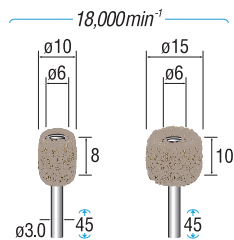

粒度	カラー	48681	48691
#120	レッドブラウン		
#180	ブラウン	48682	48692
#320	レッドブラウン	48683	48693
#400	グリーン	48684	48694
#600	グレイ	48685	48695

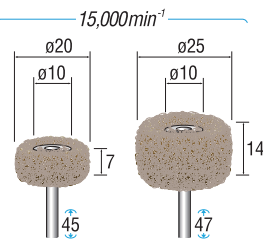


粒度	カラー	48704	48714
#120	グリーン		
#180	ブラウン	48705	48715
#320	レッドブラウン	48706	48716
#400	グレイ	48708	48718
#600	ベージュ	48707	48717

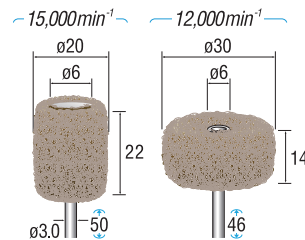

粒度	カラー	48724	48731
#120	レッドブラウン		
#180	ブラウン	48725	48732
#320	レッドブラウン	48726	48733
#400	グリーン	48728	48734
#600	グレイ	48727	48735


※別売りマンドレル(p.33掲載)に取り付けてご使用ください。

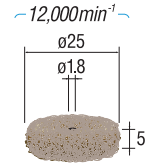

粒度	カラー	48736
#120	レッドブラウン	
#180	ブラウン	48737
#320	レッドブラウン	48738
#400	グリーン	48739
#600	グレイ	48740

軸径φ6.0 ファイバーサンダー(研磨砥粒入り)

1/パック3本入

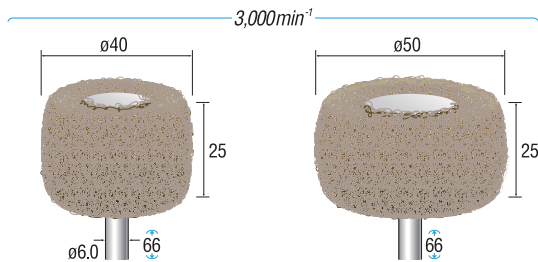

粒度	カラー	48744	48754
#120	レッドブラウン		
#180	ブラウン	48745	48755
#320	レッドブラウン	48747	48757




- ポリエステル研磨不織布を使用した強力繊維質のサンダーです。
- 柔軟性に優れ、平面、曲面を削らず、表面だけをソフトに研磨できます。
- 気孔が多く目詰まりがほとんどなく、また、加工面の発熱を抑えます。
- 研磨音が小さく作業振動も少ない、作業者に優しいサンダーです。
- ファイバーサンダーに比べやや固めのサンダーです。

軸径φ3.0 スポンジサンダー(研磨砥粒入り)

1/パック3本入

▲必ず乾式でご使用ください。(水や研削液の使用はできません。)

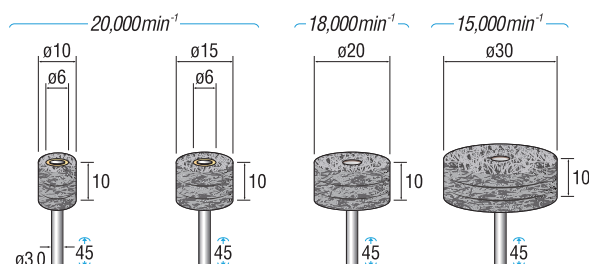


粒度	48783	48793	48803	48813
#120				
#240	48785	48795	48805	48815
#400	48786	48796	48806	48816
#600	48787	48797	48807	48817

軸径φ6.0 スポンジサンダー(研磨砥粒入り)

1/パック3本入

▲必ず乾式でご使用ください。(水や研削液の使用はできません。)

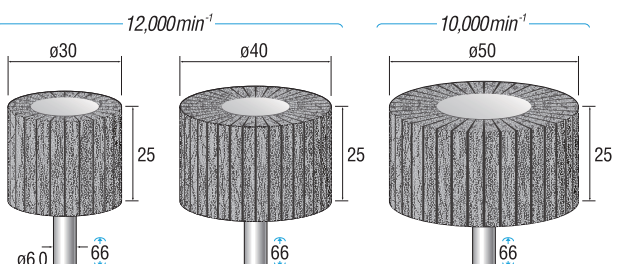

粒度	48823	48833	48843
#120			
#240	48825	48835	48845
#400	48826	48836	48846
#600	48827	48837	48847

▲安全のため、保護メガネ等、保護具を必ず着用してください。表示最高使用回転速度以下で使用してください。

ダイヤモンド&CBN

超硬カッター

スチールカッター

砥石

ゴム砥石

各種サンダー

ブラシ

フェルトバフ

研磨材・研磨ツール

専用工具