


研磨剤・研磨ツール

1パック1本入 **ダイヤモンドコンパウンド(ペースト)** ●短時間に高精度の研磨仕上げができる、優れたラッピング用コンパウンドです。

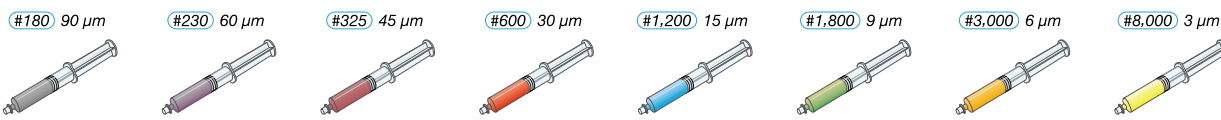


プラスチックシリンジ
5g入り

スタンダード	水溶性	55101 (ブラック)	55102 (バイオレット)	55103 (ブラウン)	55104 (レッド)	55106 (ブルー)	55108 (グリーン)	55109 (オレンジ)	55110 (イエロー)
	油性	55121 (ブラック)	55122 (バイオレット)	55123 (ブラウン)	55124 (レッド)	55126 (ブルー)	55128 (グリーン)	55129 (オレンジ)	55130 (イエロー)
ヘビー	油性	55241 (アイボリー)	55242 (オレンジ)	55243 (レンガ)	55244 (レッド)	55246 (ブルー)	55248 (グリーン)	55249 (オレンジ)	55250 (イエロー)

イラストのカラーはスタンダードタイプを表示しています。 ※ミクロングレードの表示は、粒径範囲のほぼ中心粒径を示しています。 ※加工には専用希釈液の使用を推奨します。

 1パック1本入 **ダイヤモンドコンパウンド(ペースト)** ●短時間に高精度の研磨仕上げができる、優れたラッピング用コンパウンドです。



プラスチックシリンジ
5g入り

スタンダード	水溶性	55111 (アイボリー)	55112 (ホワイト)	55113 (グレー)
	油性	55131 (アイボリー)	55132 (ホワイト)	55133 (グレー)
ヘビー	油性	55251 (グレー)	55252 (ダークグレー)	55253 (グレー)

イラストのカラーはスタンダードタイプを表示しています。 ※ミクロングレードの表示は、粒径範囲のほぼ中心粒径を示しています。 ※加工には専用希釈液の使用を推奨します。

1パック1個入 **ダイヤモンドミクロンパウダー** ●ラッピング用、ポリッシング用として特に厳選された合成ダイヤモンド砥粒です。




ミクロンレンジμm (粒度)	10カラット	50カラット	ミクロンレンジμm (粒度)	10カラット	50カラット
80~100 (#200)	55301	55311	6~12 (#1,800)	55306	55316
40~60 (#400)	55302	55312	4~8 (#3,000)	55307	55317
30~40 (#600)	55303	55313	2~4 (#8,000)	55308	55318
20~30 (#800)	55304	55314	0~2 (#14,000)	55309	55319
10~20 (#1,200)	55305	55315	0~1 (#28,000)	55310	55320

1パック1本入 **ダイヤモンドコンパウンド希釈液**



水性用	500cc	55331
油性用	500cc	55332

1パック2個入 **ポリッシングコンパウンド固形タイプ** ●フェルトバフ、ウッドスティックなどを使用してください。

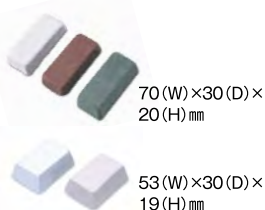


金属用	用途	55341	55342	55343
金属中仕上げ用 アルミナ(白棒)	◆アルミ、ステンレス、真鍮、クロームメッキ品等			
金属中仕上げ用 トリポリ(赤棒)	◆鉄系製品、アルミニウム等			
金属仕上げ用 酸化クロム(青棒)	◆貴金属、アルミ、ステンレス、真鍮、銅合金等			

樹脂用	用途	55345	55346
樹脂中仕上げ用(白棒)	◆合成樹脂、塗装面用		
樹脂仕上げ用(白棒)	◆合成樹脂、塗装面用 アクリルに適します。		



- ダイヤモンド(コンパウンド/ペースト/スラリー等)、各種研磨パウダー(ダイヤモンド/WA/GC/酸化セリウム等)を併用してラッピングやポリッシングに最適です。
- ヤスリ、カッター、ハンドレッサ、グラインダ等により形状修正が簡単にできます。
- 厳選した天然素材を使用し、均一で安定した品質を確保しています。

1パック10本入 **ウッドスティック(全長150mm)**

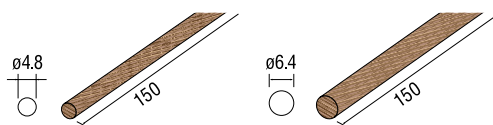


ソフト	55417 (φ4.8)	55418 (φ6.4)
-----	--------------	--------------




- アルミナ繊維をエポキシ樹脂により固定、繊維質構造を加工に利用するFRPタイプの新素材仕上げ用砥石です。
- 曲げやたわみに強く柔軟性に富み、曲面にも自在に面あて加工ができます。
- 繊維状アルミナのため砥粒のような脱落がなく、また、切れ刃が連続しているので研磨力を長く維持できます。

1パック1本入 **ダイヤモンドセラファイバー砥石(全長100mm)**

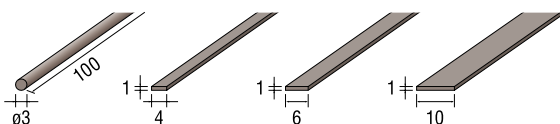

粒度	カラー	55471	55481	55485	55491
#200	ブラック				
#400	グレー	55472	55482	55486	55492
#600	グリーン	55473	55483	55487	55493

 1パック1本入 **セラファイバー砥石(全長100mm)**



粒度	カラー	55514	55524	55534	55554	55574	55584	55594	55604
#180	アイボリー								
#300	ブラウン	55515	55525	55535	55555	55575	55585	55595	55605
#400	オレンジ	55516	55526	55536	55556	55576	55586	55596	55606
#600	ブラック	55517	55527	55537	55557	55577	55587	55597	55607
#800	ブルー	55518	55528	55538	55558	55578	55588	55598	55608
#1000	ホワイト	55519	55529	55539	55559	55579	55589	55599	55609
#1200	ピンク	55520	55530	55540	55560	55580	55590	55600	55610

▲安全のため、保護メガネ等、保護具を必ず着用してください。表示最高使用回転速度以下で使用してください。

ダイヤモンド&CBN

超硬カッター

スチールカッター

砥石

ゴム砥石

各種サンダー

ブラシ

フェルトバフ

研磨材・研磨ツール

専用工具