

# 専用工具

## レジンボンド ダイヤモンドディスク

●樹脂基材にダイヤモンド砥粒をレジンボンド(樹脂)と混合練成で塗布したパターンタイプです。

1パック3枚入 **パターンタイプ**



※一部パターンが変わります。

粒度	φ11	φ21	φ31
#80	64531	64541	64551
#120	64532	64542	64552
#180	64533	64543	64553
#240	64534	64544	64554
#400	64535	64545	64555
#600	64536	64546	64556
#800	64537	64547	64557
#1,000	64538	64548	64558
#2,000	64539	64549	64559

裏面のり処理

## ラッピングフィルムディスク

●極薄ポリエステルフィルム(厚み0.2mm)基材にダイヤモンド砥粒、またはWA砥粒をコーティングしています。

1パック3枚入 **ダイヤモンドフィルム**



粒度	カラー	φ11	φ21	φ31
#400	アイボリー	64601	64606	64611
#800	アイボリー	64602	64607	64612
#1,500	アイボリー	64603	64608	64613
#3,000	アイボリー	64604	64609	64614

裏面のり処理

1パック50枚入 **アランダムフィルム(WA砥粒)**



粒度	カラー	φ11	φ21	φ31
#320	パープル	64621	64626	64631
#600	グリーン	64622	64627	64632
#1,000	オレンジ	64623	64628	64633
#1,500	オリーブ	64624	64629	64634
#3,000	バイオレット	64625	64630	64635

裏面のり処理


軸径φ3.0

**ラッピング** ●プラスチック・真鍮のリングと各種コンパウンドを併用してラッピング仕上げに最適です。



1パック10個入


**交換用プラスチックリング**

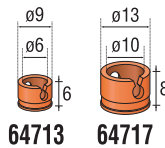

64713 64717

1パック5個入

**交換用真鍮リング**

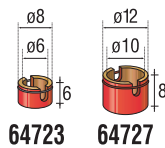


64723 64727

1パック1個入


**交換用ホルダ**

 内径φ6mm用



64731

内径φ10mm用

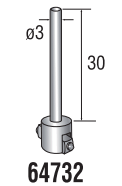

64732

## “ミニアングルグラインダ” (電動・エア) 専用工具



ナカニシ超精密加工から生まれるクラス世界最小のアングルグラインダです。治工具、精密部品、パイプ内面等のドリル穴の面取りやバリ取りに最適です。




ミニアングル(極小ヘッド)  
最小加工穴径φ13mm



ミニアングル  
最小加工穴径φ20mm


軸径φ1.6

1パック1本入 **深穴面取用 スチールカッター**

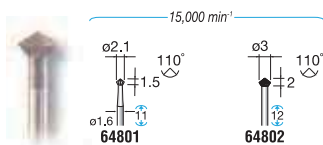


軸径φ1.6

1パック1本入 **深穴面取用 ダイヤモンドバー**

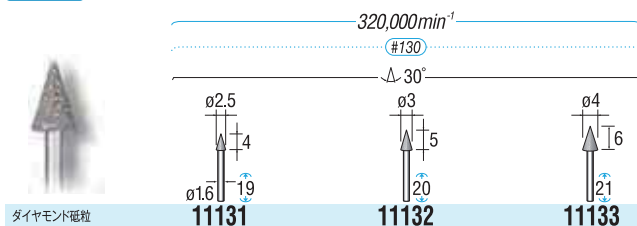

1パック5本入 **深穴面取用 ダイヤモンド/CBNバー**

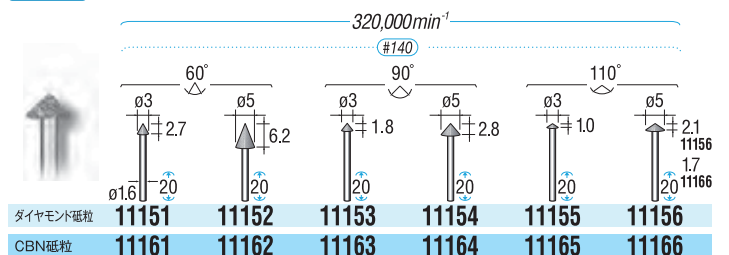

※1パック単位でご注文ください。 ※製品イラストの右下は全長寸法です。 ※表示回転速度は最高使用回転速度(回転/分)です。