

■ダイグラインダ

●後方排気型



RG-16AK

付属品
カブラプラグ 20PM
給気ホースCP
片ロスバナ14mm 2本
スナップリング SR-R12 内径用



RG-25

付属品
カブラプラグ 20PM
給気ホースCP
片ロスバナ14mm 2本
スナップリング SR-R12 内径用

別売り：3mm用コレットブッシュ
コードNo.15000720



6mm用コレットチャックに挿入すると
3mm軸に変換できます
適用型式：RG-16AK/25/38CA/CX/382A/383

●前方排気型



RG-38CA

付属品
カブラプラグ20PM
片ロスバナ12.7mm
片ロスバナ13.0mm



RG-38CX

付属品
カブラプラグ20PM
片ロスバナ12.7mm
片ロスバナ13.0mm



RG-382A


付属品
カブラプラグ20PM
片ロスバナ12.7mm
片ロスバナ13.0mm



RG-383

付属品
カブラプラグ20PM
片ロスバナ12.7mm
片ロスバナ13.0mm

コレットチャックCP 構成・寸法
RG-38CA(RG-382A)

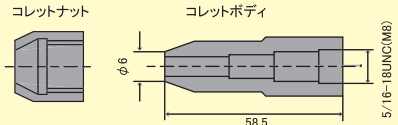

コレットナット コレットボディ

コレットチャックCP
(コレットナット+コレットボディ)
RG-382A/383用 コードNo. 15015742
RG-38CA/CX用 コードNo.15015740

型式	形状	無負荷回転数 min ⁻¹	コレットサイズ mm	全長 mm	質量 kg	ホース口径 取付ネジ Rc	ホース内径 mm	空気消費量 m ³ /min
RG-16AK	レバー	35,000	6	178	0.4	1/4	6.3	0.25
RG-25	レバー	30,000	6	174	0.52	1/4	6.3	0.4
RG-382A	グリップ	22,000	6	184	0.5	1/4	9.5	0.5
RG-383	レバー	22,000	6	178	0.6	1/4	9.5	0.5
RG-38CA	グリップ	22,000	6	189	0.5	1/4	9.5	0.5
RG-38CX	レバー	22,000	6	183	0.6	1/4	9.5	0.5

■エアソー・エアヤスリ









AS-22A

付属品
カブラプラグ20PM
六角棒レンチ 3mm
のこ刃32T 2枚
給気ホースCP
エキゾストホース

■のこ刃

* ご注文は10枚単位パック入りとなります。
* 本体の現行機種はAS-22Aのみです。CT-22, VS-22, CT-15は生産中止機種

	24山 アルミ用	32山 鉄用
AS-22A CT-22	 コードNo.24906130	 コードNo.24906133
VS-22	 コードNo.24906131	 コードNo.24906134
CT-15	 コードNo.24906132	 コードNo.24906135



パック入り
外觀



AS-22AF

付属品
カブラプラグ20PM
六角棒レンチ 3mm
平形ヤスリ
半丸形ヤスリ
丸形ヤスリ
三角形ヤスリ
給気ホースCP
エキゾストホース

※在庫僅少品

■ヤスリ

AS-22AF	 平ヤスリ コードNo.24906196	 半丸ヤスリ コードNo.24906183
	 丸ヤスリ コードNo.24906162	 三角ヤスリ コードNo.24906166

型式	切断能力 (軟鋼板厚さ) mm	往復回数 min ⁻¹	全長 mm	質量 kg	ホース口径 取付ネジ Rc	ホース内径 mm	空気消費量 m ³ /min
AS-22A(ソー)	1.5	10,000	212	0.6	1/4	6.3	0.25
AS-22AF(ヤスリ)	-	6,500	203	0.6	1/4	6.3	0.11