

アルミ13

サーティーン



製品記号：AL13



内装
(外径100mm 25枚入り)

特長

- パラフィンワックスによる特殊処理でアルミなどの非鉄金属特有の溶着、目詰まりを解決。高い研削力を発揮します。
- 砥石1枚の作業量が他社汎用砥石の約2倍。優れた研削性能が持続します。
- アルミ専用の研削砥石です。

主な用途

アルミなどの非鉄金属のバリ取り、表面研削

外径 (mm)	厚み (mm)	孔径 (mm)	粒度(＃)	梱包 外装(内装×入数)	最高使用周速度	ポイント 大作戦 (内装につき)
			36			
100	6	15	AL131006-36-P	200枚(25枚×8)	72m/s (4,300m/min)	5ポイント
180	6	22	AL131806-36-P	50枚(25枚×2)		10ポイント


標準品

国産品でこの価格!

CEX



製品記号：CA

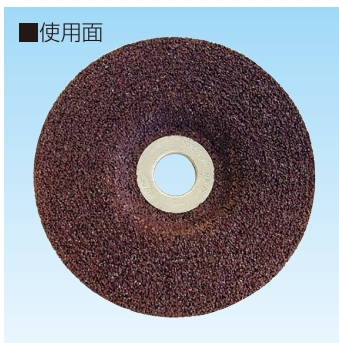

内装
(外径100mm 25枚入り)

特長

- 従来のオフセット砥石をお求めやすく設計してコストダウンを実現した、国産の研削砥石です。
- マイルドな研削感を出すために、粒度は#24より研削感触が良く、#36より研削力がある#30としました。
- 他社同等品と比較して、砥石の飛散、粉じんが少なく、安定した品質です。

主な用途

一般鋼のビード取り、バリ取り

外径 (mm)	厚み (mm)	孔径 (mm)	砥粒	粒度	硬 度	梱包 外装(内装×入数)	最高使用周速度	ポイント 大作戦 (内装につき)
					P			
100	6	15	A	30	CA1006A30P	200枚(25枚×8)	72m/s (4,300m/min)	2 ポイント
		16			CA100616A30P			
180	6	22	A	30	CA1806A30P	50枚(25枚×2)		5ポイント

標準品 準標準品 納期がかかる場合があります。

A…一般鋼用