


スーパーグリーン

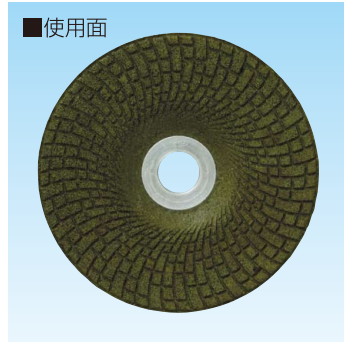

製品記号：SG



内装
(外径100mm 25枚入り)

特長

- 専用パットなしで研磨ができるノーパット設計です。
- 目詰まりや研削・研磨焼けが少ないため研削力上がり、作業時間が短縮できます。
- 汎用フレキシブル砥石に比べて抜群の耐久性があり、コストダウンを図れます。
- 鋼材の種類によって砥石を使い分ける必要がなく、粒度の設定のみで対応できます。

主な用途

一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどのビード取り、ビード修正、面取りを含む軽研削・研磨作業

外径 (mm)	厚み (mm)	孔径 (mm)	粒度(＃)							梱包 外装 (内装×入数)	最高使用 周速度	ポイント 大作戦 (内装につき)	
			24	36	46	60	80	100	120				150
100	3	15	SG1003-24	SG1003-36	SG1003-46	SG1003-60	SG1003-80	SG1003-100	SG1003-120	SG1003-150	200枚 (25枚×8)	72m/s (4,300m/min)	10 ポイント
		16	SG100316-24	SG100316-36	SG100316-46	SG100316-60	SG100316-80	SG100316-100	SG100316-120	SG100316-150			
125	3	22	SG1253-24	SG1253-36	SG1253-46	SG1253-60	SG1253-80	SG1253-100	SG1253-120		50枚 (25枚×2)		
180	3	22	SG1803-24	SG1803-36	SG1803-46	SG1803-60	SG1803-80	SG1803-100	SG1803-120	SG1803-150	50枚 (10枚×5)		

標準品 準標準品 納期がかかる場合があります。 および上記の表にない製品につきましてはご相談ください。




研削用砥石
スーパーグリーン
スーパーグリーンμ

ソフトな使用感なのに抜群の切れ味

スーパーグリーンμ



製品記号：SGM

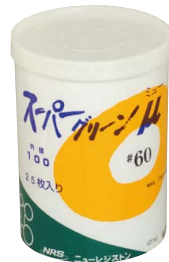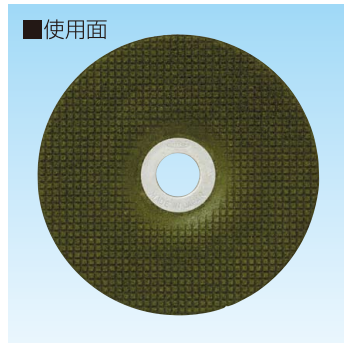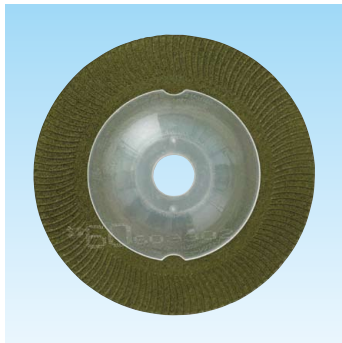

内装
(25枚入り)

特長

- 15孔用は、専用パットが砥石1枚毎に付いている安全設計です。(16孔用は内装につき2枚付属)
- 平面・曲面研磨作業に合った柔軟性により、フレキシブル砥石特有のきれいな仕上がります。
- 鋼材の種類によって砥石を使い分ける必要がなく、粒度の設定のみで対応できます。

主な用途

一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどの平面・曲面研削、面取り、スポット溶接後の仕上げを含む軽研削・研磨作業

【付属品】15孔用…砥石1枚につき専用パット1枚
16孔用…内装につき専用パット2枚↓



外径 (mm)	厚み (mm)	孔径 (mm)	粒度(＃)					梱包 外装(内装×入数)	最高使用周速度	ポイント 大作戦 (内装につき)	
			46	60	80	100	120				150
100	2	15	SGM1002-46	SGM1002-60	SGM1002-80	SGM1002-100	SGM1002-120	SGM1002-150	100枚(25枚×4)	72m/s (4,300m/min)	10 ポイント
		16	SGM100216-46	SGM100216-60	SGM100216-80	SGM100216-100	SGM100216-120	SGM100216-150			

標準品 準標準品 納期がかかる場合があります。