


目詰まりを抑えて、高い研削力が持続

スパーソフト

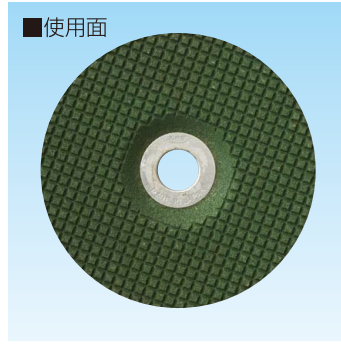

製品記号：SPS



内装
(25枚入り)

特長

- 使用開始10分以降の研削力が従来品の1.4倍。また、使用面の模様がなくなるまでの時間を長くし、耐久性もアップしました。
- 3mmタイプのフレキシブル砥石ですが、2mmタイプの汎用フレキシブル砥石よりも柔軟性があります。
- 鋼材の種類によって砥石を使い分ける必要がなく、粒度の設定のみで対応できます。
- 一般鋼だけでなく、ステンレス鋼でも抜群の研削力です。

主な用途

一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどの平面・曲面研削、面取り、TIG・スポット溶接後の仕上げを含む軽研削・研磨作業

【付属品】
内装につき専用パット1枚→



スパーソフトスーパーグリーンK
研磨用砥石

外径 (mm)	厚み (mm)	孔径 (mm)	粒 度 (#)						梱 包 外装(内装×入数)	最高使用周速度	ポイント 大作戦 (内装につき)
			36	46	60	80	100	120			
100	3	15	SPS1003-36	SPS1003-46	SPS1003-60	SPS1003-80	SPS1003-100	SPS1003-120	200枚(25枚×8)	72m/s(4,300m/min)	10ポイント


…標準品

コンクリート研削の決定版!

カッパ
スパーグリーン K 16



製品記号：SGK

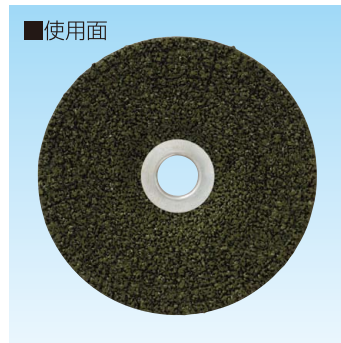

内装
(外径100mm 25枚入り)

特長

- 優れた研削力を有し、最後まで変わらない切れ味です。
- ニューレジストン独自のスパーグリーン形状により、パットが不要です。

主な用途

コンクリート・石材のバリ取り、粗研削

外径 (mm)	厚み (mm)	孔径 (mm)	粒 度 (#)	梱 包 外装(内装×入数)	最高使用周速度	ポイント 大作戦 (内装につき)
			16			
100	4	15	SGK1004-16	100枚(25枚×4)	72m/s (4,300m/min)	10 ポイント
125	4	22	SGK1254-16	50枚(25枚×2)		
150	4	22	SGK1504-16			

…標準品 …標準品 納期がかかる場合があります。

コンクリートには
これ!!

