


スーパータッチ

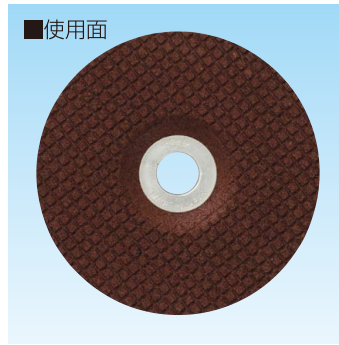

製品記号：ST



内装
(外径100mm 20枚入り)



上蓋が
灰皿タイプ
もあります。

特長

●鋼材の種類によって砥石を使い分ける必要がなく、粒度の設定のみで対応できます。

主な用途

一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどの平面・曲面研削、面取り、スポット溶接後の仕上げを含む軽研削・研磨作業

【付属品】

内装につき専用バット1枚→



スーパータッチ
研磨用砥石

外径 (mm)	厚み (mm)	孔径 (mm)	粒度(＃)					梱包 外装(内装×入数)	最高使用周速度 (m/min)	ポイント 大作業 (内装につき)	
			36	46	60	80	100				120
100	3	15	ST1003-36	ST1003-46	ST1003-60	ST1003-80	ST1003-100	ST1003-120	200枚(20枚×10)	72m/s (4,300m/min)	10 ポイント
		16	ST100316-36	ST100316-46	ST100316-60						
125	3	22	ST1253-36		ST1253-60				50枚(10枚×5)	72m/s (4,300m/min)	10 ポイント
150	3	22	ST1503-36								
180	3	22	ST1803-36	ST1803-46	ST1803-60	ST1803-80					

…標準品
…標準品
 納期がかかる場合があります。
 おおよび上記の表にない製品につきましてはご相談ください。

ニューレジ 砥石 豆知識

「大阪城缶」のひみつ



ファインタッチ、ニュータッチ、スーパータッチの内装でお馴染みの「大阪城缶」。

ニューレジストーンは、本社、工場ともに大阪にあるため、缶のデザインをするにあたり、地元のシンボルとして大阪城を選びました。

大阪城は、豊臣秀吉によって1583年に築城され、現在、大阪観光に欠かせない名所となっています。ちなみに「大阪城缶」はサンドホイル、サンドホイルC#80の内装にも採用されています。かつては大阪の有名な祭のひとつ「岸和田だんじり祭」のデザインもあったんですよ。ご存知でしたか？

ちなみに、新商品サンドホイルC#60は富士山です。

