 





ロング シャンク




図面は原寸サイズです。

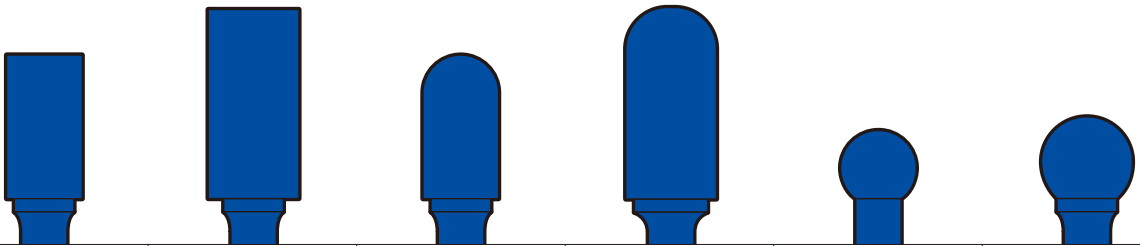

刃径(mm)	10	12	10	12	10	12
刃長(mm)	19	25	19	25	9	10.8
軸径(mm)	6	6	6	6	6	6
全長(mm)	169	175	169	175	159	161
sカット	TCBT1600XL	TCBT1700-1XL	TCBT3600XL	TCBT3700-1XL	TCBT7600XL	TCBT7700XL
dカット	TCBT1600DXL	TCBT1700D-1XL	TCBT3600DXL	TCBT3700D-1XL	TCBT7600DXL	TCBT7700DXL

標準品 準標準品 納期がかかる場合があります。

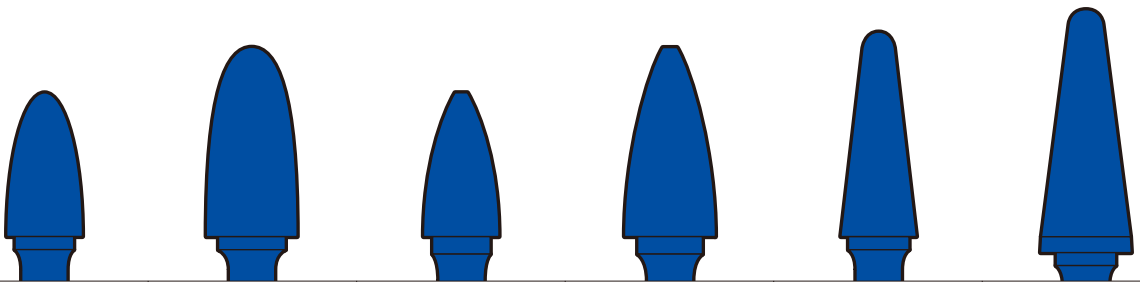

刃径(mm)	10	12	10	12	10	12
刃長(mm)	19	25	19	25	27	30
軸径(mm)	6	6	6	6	6	6
全長(mm)	169	175	169	175	177	180
sカット	TCBT9600XL	TCBT9700XL	TCBT6500XL	TCBT6800XL	TCBT4600-1XL	TCBT4700XL
dカット	TCBT9600DXL	TCBT9700DXL	TCBT6500DXL	TCBT6800DXL	TCBT4600D-1XL	TCBT4700DXL

標準品 準標準品 納期がかかる場合があります。

図面カラー: 軸径 2.4mm 軸径 3mm 軸径 4mm 軸径 6mm 軸径 8mm

●NRS超硬バーは全品番<入数:1本>です。 ●NRS超硬バーにポイントシールは付きません。 ※図面は原寸サイズです。

その他の製品
NRS超硬バー