


ミニチュアバルブ (プッシュワン®タイプ)

インラインタイプ


●ミリサイズ

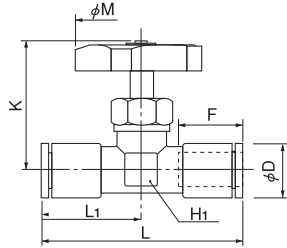

品番	適用チューブ外径 (mm)	L (mm)	L ₁ (mm)	K		M (mm)	F チューブ挿入長さ (mm)	H ₁ 二面幅 (mm)	D (mm)	質量 (g)	有効断面積 (mm ²)
				全開 (mm)	全閉 (mm)						
EMVA6	6	50.6	25.3	39.9	35.9	40.0	15	15.0	15.0	—	—
EMVA8	8	51.6	25.8	39.9	35.9	40.0	16	15.0	15.0	86.0	2.5

ストレートタイプ


●ミリサイズ

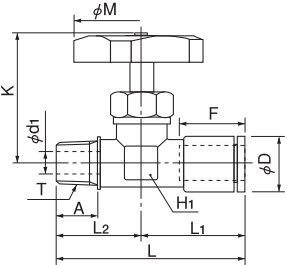

品番	適用チューブ外径 (mm)	T ねじサイズ (R)	L (mm)	L ₁ (mm)	L ₂ (mm)	A (mm)	K		M (mm)	F チューブ挿入長さ (mm)	H ₁ 二面幅 (mm)	d ₁ (mm)	D (mm)	質量 (g)	有効断面積 (mm ²)
							全開 (mm)	全閉 (mm)							
EMVB6-PT1/8	6	R1/8	46.8	25.3	21.5	10.0	39.9	35.9	40.0	15	15.0	5.0	15.0	81.0	3.5
EMVB6-PT1/4	6	R1/4	49.8	25.3	24.5	13.0	39.9	35.9	40.0	15	15.0	7.0	15.0	84.5	3.5
EMVB8-PT1/4	8	R1/4	50.3	25.8	24.5	13.0	39.9	35.9	40.0	16	15.0	7.0	15.0	—	—

アングルタイプ

●ミリサイズ

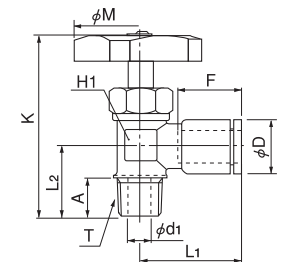

品番	適用チューブ外径 (mm)	T ねじサイズ (R)	L ₁ (mm)	L ₂ (mm)	A (mm)	K		M (mm)	F チューブ挿入長さ (mm)	H ₁ 二面幅 (mm)	d ₁ (mm)	D (mm)	質量 (g)	有効断面積 (mm ²)
						全開 (mm)	全閉 (mm)							
EMVC6-PT1/8	6	R1/8	25.3	23.0	12.0	57.9	53.9	40.0	15	15.0	5.0	15.0	76.5	7.0
EMVC6-PT1/4	6	R1/4	25.3	23.0	12.0	57.9	53.9	40.0	15	15.0	7.0	15.0	—	—
EMVC8-PT1/4	8	R1/4	24.8	23.0	12.0	57.9	53.9	40.0	16	15.0	7.0	15.0	78.0	7.0

チューブ

クリップ
チューブ

加工チューブ

プッシュワン
継手

クイックシール
継手

クリップ継手
ケミファイット

竹のご継手

制御切替・着脱
シリーズ

治具・工具
付属品

技術資料

参考資料