


1000・1100・1400・1500シリーズ

1000

特長

外径小
軽量
キャンパカ継手使用可

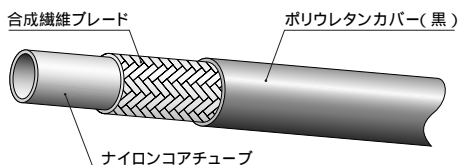


品番	サイズ			最高使用圧力 (MPa)	最大衝撃圧力 (MPa)	最小破壊圧力 (MPa)	最小曲げ半径 (mm)	概略質量 (g/m)	適用継手タイプ	
	呼称サイズ	内径 (in.)	内径 (mm)							外径 (mm)
1000-04	04	1/4	6.3	10.4	10.5	13.2	42.0	30	64	キャンパカ スウェイジ
1000-06	06	3/8	9.5	14.0	10.5	13.2	42.0	60	90	
1000-08	08	1/2	12.7	17.4	10.5	13.2	42.0	80	131	

適用流体：鉱物性一般作動油
使用温度範囲：-40～+100
1箱の梱包単位：100m

1100

特長

外装がワイヤーブレードで切り粉に強い

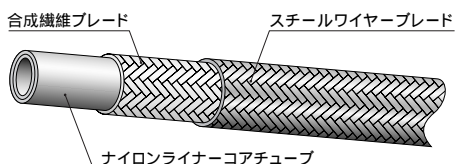


品番	サイズ			最高使用圧力 (MPa)	最大衝撃圧力 (MPa)	最小破壊圧力 (MPa)	最小曲げ半径 (mm)	概略質量 (g/m)	適用継手タイプ	
	呼称サイズ	内径 (in.)	内径 (mm)							外径 (mm)
1100-04	04	1/4	6.3	11.1	10.5	13.2	42.0	40	150	スウェイジ
1100-06	06	3/8	9.5	15.1	10.5	13.2	42.0	60	220	
1100-08	08	1/2	12.7	18.8	10.5	13.2	42.0	80	300	

適用流体：鉱物性一般作動油
使用温度範囲：-40～+100
1箱の梱包単位：100m

1400

特長

外径小
軽量
キャンパカ継手使用可

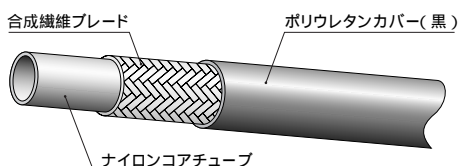


品番	サイズ			最高使用圧力 (MPa)	最大衝撃圧力 (MPa)	最小破壊圧力 (MPa)	最小曲げ半径 (mm)	概略質量 (g/m)	適用継手タイプ	
	呼称サイズ	内径 (in.)	内径 (mm)							外径 (mm)
1400-04	04	1/4	6.3	10.4	14.0	17.5	56.0	30	64	キャンパカ スウェイジ
1400-06	06	3/8	9.5	14.0	14.0	17.5	56.0	60	90	

適用流体：鉱物性一般作動油
使用温度範囲：-40～+100
1箱の梱包単位：100m

1500

特長

外径小
軽量

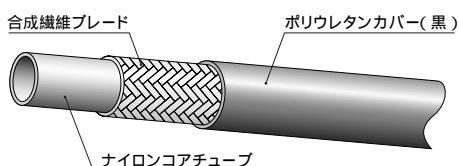

品番	サイズ			最高使用圧力 (MPa)	最大衝撃圧力 (MPa)	最小破壊圧力 (MPa)	最小曲げ半径 (mm)	概略質量 (g/m)	適用継手タイプ	
	呼称サイズ	内径 (in.)	内径 (mm)							外径 (mm)
1500-03	03	3/16	5.1	8.8	15.0	18.8	60.0	20	45	スウェイジ

適用流体：鉱物性一般作動油
使用温度範囲：-40～+100
1箱の梱包単位：100m