


N3000シリーズ

N3000

特長

柔軟でしかも折れにくい構造

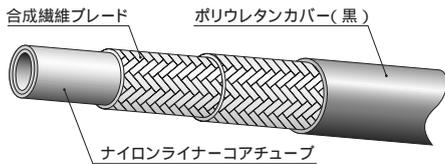

品番	サイズ			最高使用圧力 (MPa)	最大衝撃圧力 (MPa)	最小破壊圧力 (MPa)	最小曲げ半径 (mm)	概略質量 (g/m)	適用継手タイプ
	呼称サイズ	内径							
		(in.)	(mm)	(mm)					
N3000-04	04	1/4	6.3	13.3	28.0	27.3	112.0	50	120
N3000-06	06	3/8	9.5	17.5	21.0	28.0	84.0	65	190
N3000-08	08	1/2	12.7	21.3	21.0	28.0	84.0	80	280
N3000-10	10	5/8	15.9	25.5	17.5	23.3	70.0	120	355

適用流体：鉱物性一般作動油
 使用温度範囲：-40～+100
 1箱の梱包単位：04、06、08サイズ 100m
 10サイズ 50m

スウェッジ


上記品番の 印は、外層ワイヤーブレード仕様対応可能(受注生産)です。詳しくは当社までお問い合わせください。

HT (High Temperature) シリーズ

HT (High Temperature)

特長

高温(120)の油温使用可

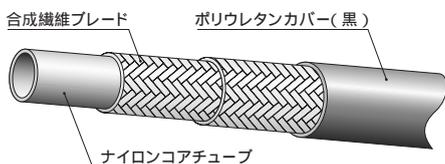

品番	サイズ			最高使用圧力 (MPa)	最大衝撃圧力 (MPa)	最小破壊圧力 (MPa)	最小曲げ半径 (mm)	概略質量 (g/m)	適用継手タイプ
	呼称サイズ	内径							
		(in.)	(mm)	(mm)					
HT-04	04	1/4	6.3	13.3	28.0	37.3	112.0	40	125
HT-06	06	3/8	9.5	17.5	21.0	28.0	84.0	60	180
HT-08	08	1/2	12.7	21.3	21.0	28.0	84.0	80	255
HT-10	10	5/8	15.9	25.5	17.5	23.3	70.0	120	355

適用流体：鉱物性一般作動油
 使用温度範囲：-40～+120
 1箱の梱包単位：04、06、08サイズ 100m
 10サイズ 50m

スウェッジ

HTシリーズは、ステンレスタイプの金具には対応していません。