


Metric series	Inch series
with cage	Full-complement roller
without inner ring	with inner ring
without seal	with seal
ミリ系	インチ系
保持器付き	総ころ
内輪なし	内輪付き
シールなし	シール付き

Roller Followers with Cage

保持器付ローラフォロア

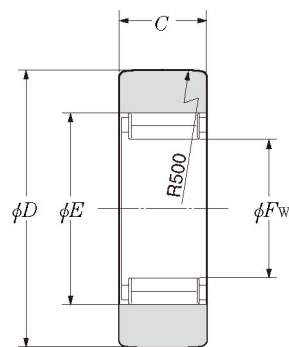

RNAB2 type

RNAB2形

OD ¹⁾ 外径 mm D 0 -0.05	Roller Follower number 呼び番号		Dimensions 寸法 mm			Basic load ratings	
	Spherical outer rings 球面外輪	Cylindrical outer rings 円筒外輪	F_w	C	E	dynamic 基本動 定格荷重 C_r	static 基本静 定格荷重 C_{or}
16	RNAB 2/5T2	RNAB 2/5XT2	7 +0.022 +0.013	7.8	10	2 820 287	2 520 257
19	RNAB 2/6T2	RNAB 2/6XT2	10 +0.022 +0.013	9.8	13	4 700 480	5 350 550
24	RNAB 2/8	RNAB 2/8X	12 +0.027 +0.016	9.8	15	5 200 530	6 400 655
30	RNAB 200	RNAB 200X	14 +0.027 +0.016	11.8	20	9 700 990	5 200 530
32	RNAB 201	RNAB 201X	16 +0.027 +0.016	11.8	22	12 100 1 230	13 100 1 330
35	RNAB 202	RNAB 202X	20 +0.033 +0.020	11.8	26	13 300 1 360	15 700 1 610
40	RNAB 203	RNAB 203X	22 +0.033 +0.020	15.8	29	19 500 1 980	23 800 2 430
47	RNAB 204	RNAB 204X	25 +0.033 +0.020	15.8	32	20 300 2 070	25 900 2 640
52	RNAB 205	RNAB 205X	30 +0.033 +0.020	15.8	37	22 700 2 320	32 000 3 250
62	RNAB 206	RNAB 206X	38 +0.041 +0.025	19.8	46	35 000 3 550	54 000 5 500
72	RNAB 207	RNAB 207X	42 +0.041 +0.025	19.8	50	35 000 3 550	56 000 5 700
80	RNAB 208	RNAB 208X	50 +0.041 +0.025	19.8	58	39 500 4 050	69 500 7 100
85	RNAB 209	RNAB 209X	55 +0.049 +0.030	19.8	63	40 000 4 100	72 500 7 400
90	RNAB 210	RNAB 210X	60 +0.049 +0.030	19.8	68	41 500 4 250	78 000 8 000

Note:1. JIS Class 0 is the dimensional tolerance of the outside diameter D of the outer rings of the RNAB2··X type whose outside surface form is cylindrical.

注1) 外径面が円筒であるRNAB2··X形の外輪外径 D の許容差はJIS 0級である。