
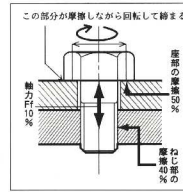



ストロングナット

STRONG NUT


あらゆるクランピング作業に重要な役割を果たすストロングナットです。
 底部の摩擦の80%を、ボール摩擦抵抗に変える事により、従来の3倍の軸力が得られます。

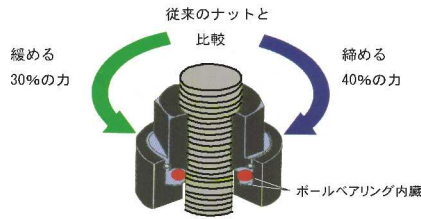

底部の摩擦の80%を、ボール摩擦抵抗に変える事により、従来の3倍の軸力が得られます。

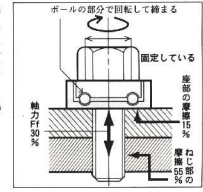

- 材質 SCM435
 - 硬度 HRC54°
 - 仕上 黒染
- (1箱 10個入り)

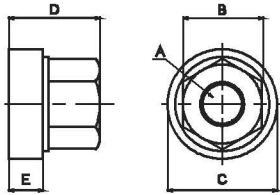


(寸法表)		単位 長さ(mm) 質量約(g)				
No.	A	B	C	D	E	質量
10M-GFN	M 10-1.5	17	27.5	20.1	10.1	44
12M-GFN	M 12-1.75	19	31.0	23.3	11.9	67
16M-GFN	M 16-2.0	24	37.0	27.9	13.6	120
18M-GFN	M 18-2.5	27	42.0	35.5	14.7	170
20M-GFN	M 20-2.5	30	45.0	33.2	15.9	230
24M-GFN	M 24-3.0	36	54.0	38.8	18.3	332
30M-GFN	M 30-3.5	46	65.5	44.2	19.8	600
36M-GFN	M 36-4.0	55	77.5	51.3	22.3	970

フランジナット

FLANGED NUT



- 材質 S45C
 - 硬度 HRC30~35°
 - 仕上 黒染
- (1箱 10個入り)

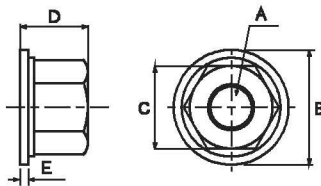

(寸法表)		単位 長さ(mm) 質量約(g)				
No.	A	B	C	D	E	質量
8M-FN	M 8-1.25	19	13	12	3	11
10M-FN	M 10-1.5	22	17	13	3	33
12M-FN	M 12-1.75	28	19	17	4	50
14M-FN	M 14-2.0	28	22	17	4	71
16M-FN	M 16-2.0	33	24	20	5	80
18M-FN	M 18-2.5	35	27	20	5	83
20M-FN	M 20-2.5	40	30	25	6	150
22M-FN	M 22-2.5	45	32	28	6	170
24M-FN	M 24-3.0	47	36	28	6	360
30M-FN	M 30-3.5	58	46	45	8	468
36M-FN	M 36-4.0	68	55	54	10	787

インチサイズ

No.	A	B	C	D	E	質量
12-FN	4分 (1/2-12)	28.6	22.2	17.5	4.0	50
58-FN	5分 (5/8-11)	32.9	27.0	20.6	4.8	80
34-FN	6分 (3/4-10)	41.3	31.8	25.4	6.4	148


座付球面フランジナット

SPHERICAL FLANGED NUT



(1箱 10個入り)

- 材質 S45C
- 硬度 HRC30~35°
- 仕上 黒染

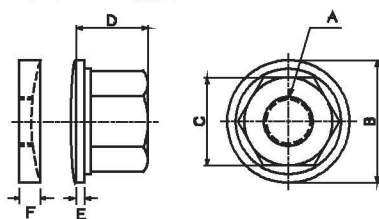

(寸法表)		単位 長さ(mm) 質量約(g)					
No.	A	B	C	D	E	F	質量
8M-SFN	M 8-1.25	19	13	12	2.5	4.0	30
10M-SFN	M 10-1.5	22	17	13	3.0	4.0	40
12M-SFN	M 12-1.75	28	19	17	4.0	5.0	55
14M-SFN	M 14-2.0	28	22	17	4.0	5.5	75
16M-SFN	M 16-2.0	33	24	20	5.0	5.5	80
18M-SFN	M 18-2.5	35	27	20	5.0	5.5	83
20M-SFN	M 20-2.5	40	30	25	6.0	6.0	160
22M-SFN	M 22-2.5	45	32	28	6.0	6.0	170
24M-SFN	M 24-3.0	48	36	28	6.0	6.0	185

インチサイズ

No.	A	B	C	D	E	F	質量
12-SFN	4分 (1/2-12)	28.6	22.2	17.5	4.0	5.0	65
34-SFN	6分 (3/4-10)	41.3	31.8	25.4	6.4	6.4	133