


適用する軸

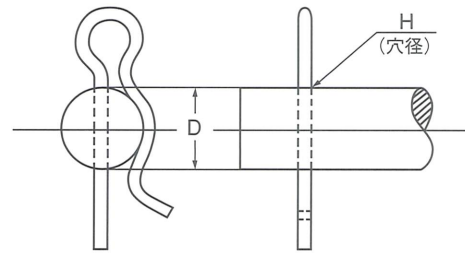

単位：mm


サイズNo.	スナップピン								適用する軸		
	d1		d2	φ	R	h	S	L	D	H	
	基本寸法	公差	約	約	約	約	最大	約	参考	参考	
SSP-	4	1	±0.02	3	6	2	1	0.5	16.3	4	1.2
	5	1		3	6.5	2.5	1.5	0.5	17.9	5	1.2
	6	1.2	±0.03	3.6	7.8	3	1.8	0.6	21.2	6	1.5
	8	1.6		4.8	10.4	4	2.4	0.8	27.7	8	1.9
	10	1.8		5.4	12.2	5	3.2	0.9	32.6	10	2.2
	12	1.8		5.4	13.2	6	4.2	0.9	35.8	12	2.2
	14	2		6	15	7	5	1	40.6	14	2.4
	16	2		6	16	8	6	1	43.8	16	2.4

材質:SWB又はSWRH57~82 硬さ:40~50HRC (SWRH57~82を使用した場合) 表面処理:亜鉛めっき3個クロメート
d1は素材線径です。


注意点

1. 市場性の無い製品は在庫が無い場合があります。ご採用の際は事前にご確認ください。

ヌケドメピン

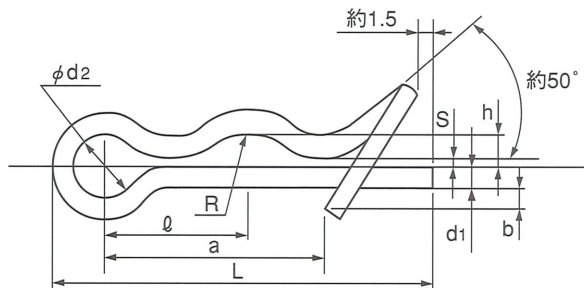

適用する軸

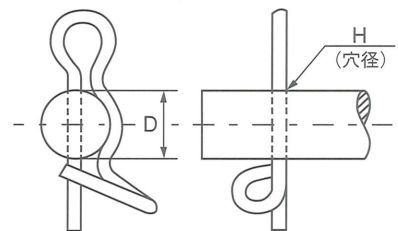

単位：mm

サイズNo.	ヌケドメピン											適用する軸					
	d1		d2		φ	R	h		S	a	b	L	d3	D	H		
	基本寸法	公差	基本寸法	公差	約	約	基本寸法	公差	最大	約	約	基本寸法	公差	約	参考	参考	
SSP-	5012	1	±0.02	3	±0.4	6.5	2.5	1.5	±0.3	0.5	9.5	1	17.9	±1	2.2	5	1.2
	6013	1.2	3.6	7.8		3	1.8	0.6		11.4	1.2	21.2	2.4		6	1.5	
	8012	1.6	4.8	10.4	4	2.4	0.8	15.2		1.6	27.7	3.4	8		1.9		
	10011	1.8	5.4	12.2	5	3.2	0.9	18.1	1.8	32.6	3.6	10	2.2				
	12012	1.8	±0.6	5.4	13.2	6	4.2	±0.4	0.9	20.8	2	35.8	±1.5		3.8	12	2.2

材質:SWB又はSWRH57~82 硬さ:40~50HRC (SWRH57~82を使用した場合) 表面処理:亜鉛めっき3個クロメート
d1は素材線径です。

注意点

1. 市場性の無い製品は在庫が無い場合があります。ご採用の際は事前にご確認ください。