

工具類

1
ダブルロックジョイント

特長・工法別
早見表

架橋ポリエチレン管
ポリブタン管

WJ型

WL型

WT型
WX型

WPL型
WPT型

保温材
ダブルロックバルブ

ヘッド

取付金具・
変換アダプター

水栓ジョイント
関連

たて型水栓
ジョイント関連

配管部材

施工例

参考資料

㊦ ダブルロックジョイント パイプカッター



品番	箱入数	
	大箱	小箱
OS-520	30	1


専用替刃

品番	箱入数	
	大箱	小箱
OS-520C	100	1

適用・サヤ管 サイズ28まで
・被覆付樹脂管 サイズ外径φ37mmまで

㊦ 特長


- ・10A・13A・16Aの㊦ダブルロックジョイントへ樹脂管を挿入する深さをマーキングできます。
- ・パイプガイド付ですので、斜め切断の防止に効果的です。
- ・刃は両側使用できます。(下図)

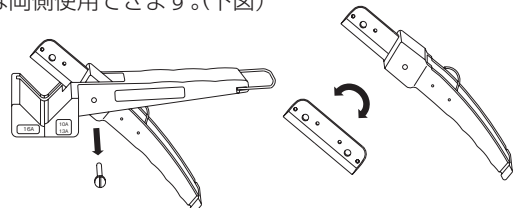

①ピスを取外す

②刃を入れ替える

使用方法

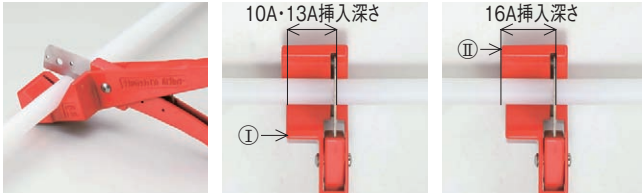

- ①切断する樹脂管を刃にて保持します。
- ②10A・13Aの場合は①、16Aの場合は②に沿ってXLMマーカ等でマーキングした後、そのまま切断します。切断面からマーキングまでがダブルロックジョイントの挿入深さです。

カポリカッター



品番	箱入数	
	大箱	小箱
EA338C	12	1

専用替刃

品番	箱入数	
	大箱	小箱
EA338C-1	1	—

適用・カポリエコパイプ サイズ13まで
・カポリメタルパイプ サイズ13まで
・被覆付樹脂管 サイズ外径φ38mmまで

㊦ 特長

- ・カポリエコパイプ呼び10・13対応のカッターで、金属強化した樹脂管の切断ができます。また、架橋ポリエチレン管等の樹脂管も被覆材ごと切断できます。
- ・パイプの変形や刃こぼれしづらい設計です。

保護管カッター

保護管に樹脂管を通管後、中の樹脂管は切らずに外の保護管だけを切断できます。



品番	適用	箱入数		価格(円)
		大箱	小箱	
NC-13	保護管サイズ13	10	1	1,100

被覆カッター



品番	箱入数	
	大箱	小箱
OSC-058	10	—

使用方法

- ①被覆と樹脂管の間にカッター先端を挿入します。

- ②カッターを引いて被覆を切ります。



注:市販のカッターナイフ等では、パイプ外径に縦キズが付いて漏水の原因になります。

サヤ管カッター

サヤ管に樹脂管を通管後、中の樹脂管は切らずに外のサヤ管だけを切断できます。



品番	適用	箱入数		価格(円)
		大箱	小箱	
SGC-1	サヤ管サイズ36まで	10	1	1,100

注:ダ円サヤ管は切断できません。

パイプクリッパーⅡ

せまい場所での樹脂管接続に使用すると便利です。



使用例



品番	適合樹脂管	箱入数		価格(円)
		大箱	小箱	
OSC-009	10A・13A	10	1	3,500

パイプクリッパー

せまい場所での樹脂管接続に使用すると便利です。



品番	適合樹脂管	箱入数		価格(円)
		大箱	小箱	
OSC-019	16A・20A	10	1	10,000