

# 銅管用継手

## 仕様(φ8、φ10用樹脂製スリーブ式銅管継手)

| 最高許容圧力 | 使用温度範囲   | 使用流体         |
|--------|----------|--------------|
| 0.6MPa | -20℃~60℃ | JIS1号灯油(白灯油) |

注：φ8銅管継手本体を使用して、φ10銅管継手への組替えは行わないで下さい。  
φ10配管にはφ10銅管継手本体をご使用下さい。  
樹脂製スリーブを黄銅製スリーブへの組替えは行わないで下さい。

工事説明書はP363をご覧ください。

### φ8、φ10用ジョイント (樹脂製スリーブ) 材質：C3604BD




| 品番     | ねじ  | φd | L    | 箱入数 |     | 価格(円) |
|--------|-----|----|------|-----|-----|-------|
|        |     |    |      | 大箱  | 小箱  |       |
| OF-401 | 1/8 | 8  | 36   | 500 | 100 | 420   |
| OF-408 | 1/4 | 8  | 30   | 500 | 100 | 420   |
| OF-409 | 3/8 | 8  | 28   | 500 | 100 | 420   |
| OF-410 | 1/2 | 8  | 29.5 | 300 | 100 | 430   |
| OF-411 | 1/4 | 10 | 29   | 500 | 100 | 430   |
| OF-412 | 3/8 | 10 | 27   | 500 | 100 | 460   |
| OF-413 | 1/2 | 10 | 29   | 300 | 100 | 460   |

### φ8、φ10用L型継手 (樹脂製スリーブ) 材質：C3771BE




| 品番     | φd | L    | 箱入数 |    | 価格(円) |
|--------|----|------|-----|----|-------|
|        |    |      | 大箱  | 小箱 |       |
| OF-425 | 8  | 28   | 300 | 30 | 500   |
| OF-426 | 10 | 27.5 | 300 | 30 | 640   |

### φ8、φ10用T型継手 (樹脂製スリーブ) 材質：C3771BE

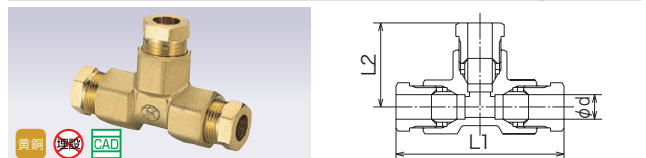


| 品番     | φd | L1   | L2   | 箱入数 |    | 価格(円) |
|--------|----|------|------|-----|----|-------|
|        |    |      |      | 大箱  | 小箱 |       |
| OF-415 | 8  | 56   | 28   | 240 | 20 | 640   |
| OF-416 | 10 | 55.5 | 27.5 | 240 | 20 | 840   |

### φ8、φ10用I型継手 (樹脂製スリーブ) 材質：C3771BE

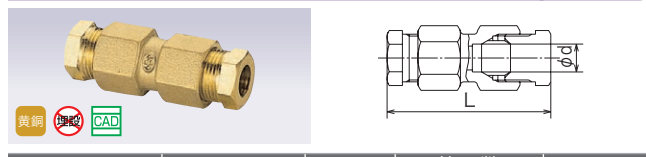

| 品番     | φd   | L    | 箱入数 |    | 価格(円) |
|--------|------|------|-----|----|-------|
|        |      |      | 大箱  | 小箱 |       |
| OF-420 | 8    | 48   | 360 | 30 | 500   |
| OF-424 | 8x10 | 48   | 360 | 30 | 580   |
| OF-421 | 10   | 47.5 | 360 | 30 | 640   |

### φ8用エルボ (樹脂製スリーブ) 材質：C3771BE

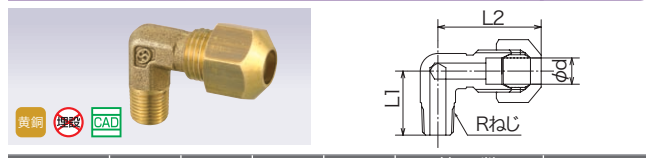


| 品番     | ねじ  | φd | L1 | L2 | 箱入数 |     | 価格(円) |
|--------|-----|----|----|----|-----|-----|-------|
|        |     |    |    |    | 大箱  | 小箱  |       |
| OF-435 | 1/8 | 8  | 20 | 32 | 400 | 100 | 610   |
| OF-446 | 1/4 | 8  | 23 | 33 | 400 | 50  | 760   |

## 仕様(エルボ・φ8フレアニップル・φ8フレアナット)

| 最高許容圧力  | 使用温度範囲    | 使用流体         |
|---------|-----------|--------------|
| 1.75MPa | -20℃~120℃ | 冷温水・不凍液・油・エア |

### エルボ (銅管接続用)

材質：C3771BE

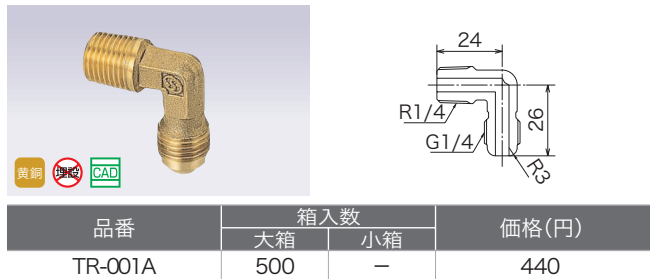

| 品番      | 箱入数 |    | 価格(円) |
|---------|-----|----|-------|
|         | 大箱  | 小箱 |       |
| TR-001A | 500 | -  | 440   |

### エルボ (銅管接続用)

材質：C3771BE



| 品番      | 箱入数 |    | 価格(円) |
|---------|-----|----|-------|
|         | 大箱  | 小箱 |       |
| OF-430A | 500 | -  | 420   |

### エルボ (銅管接続用)


材質：C3771BE



| 品番     | 箱入数 |    | 価格(円) |
|--------|-----|----|-------|
|        | 大箱  | 小箱 |       |
| OF-440 | 500 | -  | 420   |

### φ8フレアニップル


材質：C3604BD

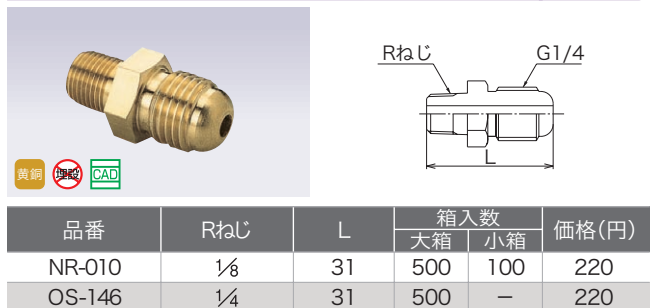

| 品番     | Rねじ | L  | 箱入数 |     | 価格(円) |
|--------|-----|----|-----|-----|-------|
|        |     |    | 大箱  | 小箱  |       |
| NR-010 | 1/8 | 31 | 500 | 100 | 220   |
| OS-146 | 1/4 | 31 | 500 | -   | 220   |

### φ8フレアナット

材質：C3604BD

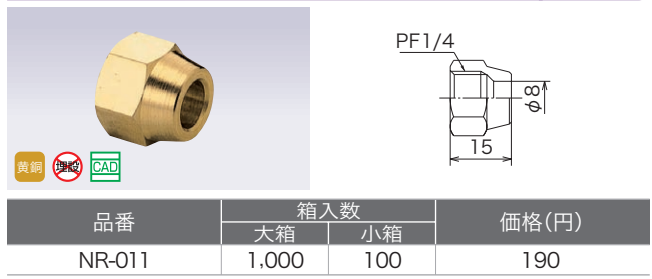

| 品番     | 箱入数   |     | 価格(円) |
|--------|-------|-----|-------|
|        | 大箱    | 小箱  |       |
| NR-011 | 1,000 | 100 | 190   |

注：銅管接続用エルボのナットです。  
樹脂製スリーブ用エルボには使用できません。

水性継手

青銅継手

銅管アダプター

銅管用継手

5

金属管継手

黄銅継手

持出しソケット

 ニップル  
フラグ

 ナット付アダプター！  
配管アダプター！

巻フレキ工具

 フレキカッター  
ジョイント