

ニップル

注意 パッキン接続される継手は、点検、交換が可能な場所に取付けて下さい。

ニップル 材質：C3604BD




品番	呼び径	L	箱入数		価格(円)
			大箱	小箱	
OS-001MK	1/2	30	400	100	180
OS-003MK	1/2	28	400	100	160
OS-006MK	3/4	34	200	50	320
OS-008MK	3/4	30.5	200	50	310
OS-011M	1	45	90	15	910

日本水道協会認証登録品 G-108


品番	呼び径	L	箱入数		価格(円)
			大箱	小箱	
OS-247M-S	1/2	36	280	70	380
OS-248M-S	3/4	39	160	40	690

砲金ニップル 材質：CAC406C

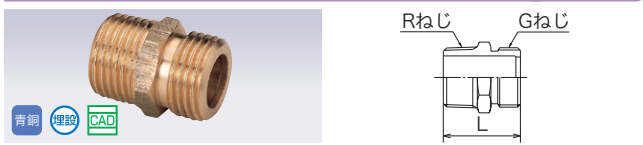


品番	呼び径	L	箱入数		価格(円)
			大箱	小箱	
OS-001BC	1/2	30	400	100	460
OS-006BC	3/4	34	200	50	700

ステンレスニップル 材質：SCS13

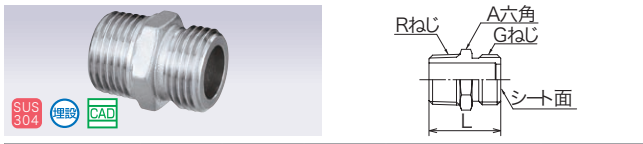


品番	呼び径	L	A	箱入数		価格(円)
				大箱	小箱	
SFG-13	1/2	30	22	240	40	P320 掲載
SFG-20	3/4	34	27	180	30	
SFG-25	1	45	35	60	15	

異径ニップル 材質：C3604BD

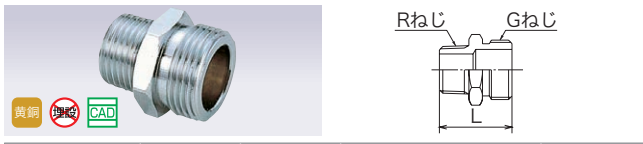

品番	呼び径(RxG)	L	箱入数		価格(円)
			大箱	小箱	
OS-016M	1/4 x 1/2	27	400	100	340
OS-017M	3/8 x 1/2	29	400	100	370
OS-018M	1/2 x 1/8	25	400	100	370
OS-019M	1/2 x 1/4	33	400	100	370
OS-021M	1/2 x 3/4	32	200	50	460
OS-022M	3/4 x 1/2	36	200	50	460
OS-029M	1 x 3/4	38.5	90	18	1,050

ソケット 材質：CAC406C

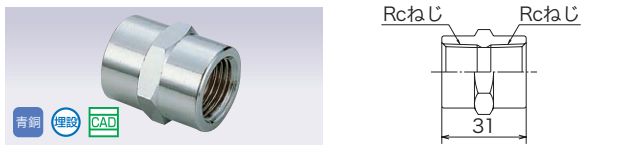

品番	呼び径	箱入数		価格(円)
		大箱	小箱	
OS-026M	1/2	200	50	610

平行ニップル 材質：C3604BD



品番	呼び径	L	箱入数		価格(円)
			大箱	小箱	
OS-004M	1/2	27	400	100	260
OS-389M	3/4	29	200	50	520

日本水道協会認証登録品 G-108

品番	呼び径	L	箱入数		価格(円)
			大箱	小箱	
OS-378M-S	1/2	34	280	70	460

両テーパニップル 材質：C3604BD



品番	呼び径	L	箱入数		価格(円)
			大箱	小箱	
OS-027M	1/4	27	1,000	100	190
OS-005M	1/2	37	280	70	300
OS-010M	3/4	41	160	40	460
OS-012M	1	45	90	15	910

異径ニップル 両テーパ 材質：C3604BD



品番	呼び径	L	箱入数		価格(円)
			大箱	小箱	
OS-089M	1/4 x 3/8	31	300	150	340
OS-024M	1/4 x 1/2	32	400	100	340
OS-097M	3/8 x 1/2	32	400	100	460
OS-025M	1/2 x 3/4	37.5	200	50	490

平行ニップル 内・外 EPDMパッキン付 材質：C3604BD



品番	呼び径	L	箱入数		価格(円)
			大箱	小箱	
OS-410M	1/2 x 3/4	25	100	20	620

仕様	最高許容圧力	使用温度範囲	使用流体
	1.75MPa	-20℃~90℃	冷温水・不凍液

注：パッキンは消耗部品です。点検、交換が可能な場所に取付けて下さい。

水栓継手

青銅継手

銅管アダプター

銅管用継手

5

金属管継手

黄銅継手

持出しソケット

ニップル

配管アダプター

巻フレキ工具

フレキカット