

 
# 巻フレキ・工具

仕様(巻フレキ・被覆付巻フレキ)

最高許容圧力	使用温度範囲	使用流体
1.0MPa	-20°C~95°C	冷温水・不凍液

## 巻フレキ

材質：SUS316L




品番	呼び径φD	φd(谷径)	P	最小曲半径	長さ(m/巻)	価格(円/巻)
FCP-16-10	16	13	5	40	10	11,730
FCP-16-20	16	13	5	40	20	23,460
FCP-16.8-10	16.8	13.6	5	40	10	12,420
FCP-16.8-20	16.8	13.6	5	40	20	24,840
FCP-20-10	20	15.8	5.8	50	10	17,940

## 被覆付巻フレキ

 フレキ材質：SUS316L

被覆材表面に耐候性を付与していますので、そのまま屋外配管に使用できます。




品番	呼び径φD	φd(谷径)	P	最小曲半径	長さ(m/巻)	価格(円/巻)
FCP-16PA10-10	16	13	5	40	10	28,400
FCP-16.8PA10-10	16.8	13.6	5	40	10	29,100
FCP-20PA10-10	20	15.8	5.8	50	10	35,200

## フレキナット

ノンアスベストパッキン付

材質：C3604BD

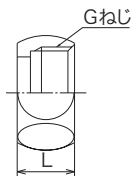

フレキナット2コ  
パッキン2コの  
セットです。




品番	呼び径	L	箱入数		価格(円)
			大箱	小箱	
OSA-051M-2P	1/2 × φ16	13	200セット	50セット	360
OSA-052M-2P	1/2 × φ16.8	13	200セット	50セット	360
OSA-053M-2P	3/4 × φ20	15	200セット	50セット	560

注：パッキンは消耗部品です。点検、交換が可能な場所に取付けて下さい。

## フレキナット

EPDMパッキン付

材質：C3604BD

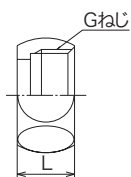

フレキナット2コ  
パッキン2コの  
セットです。



品番	呼び径	L	箱入数		価格(円)
			大箱	小箱	
OSA-051M-H-2P	1/2 × φ16	13	200セット	50セット	330
OSA-052M-H-2P	1/2 × φ16.8	13	200セット	50セット	330
OSA-053M-H-2P	3/4 × φ20	15	200セット	50セット	520



注：パッキンは消耗部品です。点検、交換が可能な場所に取付けて下さい。

### 注意

- ・巻フレキとフレキナットは当社製品どうしで、正しい呼び径の組合せで使用して下さい。それ以外の組合せで使用した場合、漏れるおそれがあります。
- ・フレキのつば出し加工は3つ山をつぶして下さい。3つ山以外のつば出しは、漏れるおそれがあります。
- ・屈曲を繰り返すと金属疲労で破損するおそれがあります。
- ・曲げ加工はナットから40mm以上離し、ゆるやかに曲げて下さい。
- ・パッキンは消耗部品です。点検、交換が可能な場所に取付けて下さい。


フレキナットの工事説明書はP363をご覧ください。

## フレキつば出し工具 ワンブッシュ式

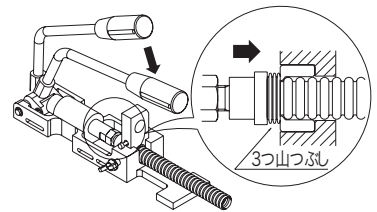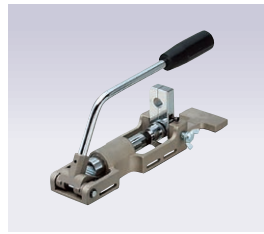

品番	入数	価格(円)
OSC-072	1	60,000

## フレキつば出し工具 ハンマー式

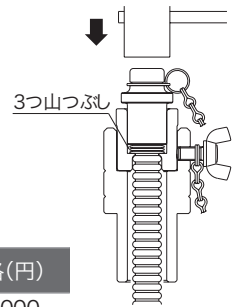

品番	適合呼び径	入数	価格(円)
OSC-073	φ16、φ16.8	1	15,000
OSC-074	φ20	1	15,000

## NEW フレキ管カッター



品番	箱入数		価格(円)
	大箱	小箱	
★ TS105NF	10	1	5,000

水栓継手

青銅継手

銅管アダプター

銅管用継手

5

金属管継手

黄銅継手

持出しソケット

ニップル

配管アダプター

巻フレキ工具

フレキカッター