

エルボ

品番の見方

SFRL-13-S

ステンレス 異径 ① 呼び径 ② 水協認証登録品
 材質区別
 F: SUS304系
 M: SUS316系

① AD: ナット付アダプター
 B: フッシング
 C: キャップ
 G: ニップル(平行ねじ)
 H: ヘッダー
 HN: ホースニップル

HS: ハーフソケット
 L: エルボ
 MS: 持出しソケット
 N: ニップル(テーパねじ)
 P: プラグ

S: ソケット
 T: チーズ
 U: ユニオン
 UL: ユニオンエルボ
 X: クロス

② | B: パフ品

06	08	10	13	20	25	32	40	50	65	80	100
1/8	1/4	3/8	1/2	3/4	1	1 1/4	1 1/2	2	2 1/2	3	4

仕様

使用温度°C	-20~40	100	150	200	220
最高許容圧力MPa	2.00	1.65	1.50	1.40	1.35
使用流体	冷温水・油・エア・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)				

注: 耐熱ノンアスベストパッキン使用製品を除く。

品番表の引用欄


- ①: JIS B 2308を引用した製品
 ②: JIS B 2302(長さ)、JIS G 3459(外径・肉厚・材質)を引用した製品
 ③: 当社設計規格品
 -: ①~③の対象外

SFL4型 エルボ

材質: SCS13

SML4型 エルボ

材質: SCS14A

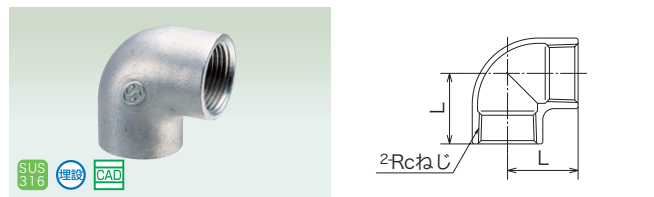

品番	呼び径	L	備考	引用	箱入数		価格(円)
					大箱	小箱	
SFL4-06	1/8	17	-	①	240	60	500
SFL4-08	1/4	19	-	①	240	40	500
SFL4-10	3/8	23	-	①	180	30	510
SFL4-13	1/2	27	-	①	140	20	590
SFL4-13B	1/2	26.5	パフ品	-	160	40	940
SFL4-20	3/4	32	-	①	80	20	900
SFL4-20B	3/4	31.5	パフ品	-	100	25	1,300
SFL4-25	1	38	-	①	54	6	1,260
SFL4-25B	1	37.5	パフ品	-	64	8	1,760
SFL4-32	1 1/4	46	-	①	36	4	1,890
SFL4-40	1 1/2	48	-	①	30	3	2,220
SFL4-50	2	57	-	①	16	2	3,340
SFL4-65	2 1/2	69	-	①	9	1	6,030
SFL4-80	3	78	-	①	5	1	8,650
SFL4-100	4	97	-	①	2	1	15,720

品番	呼び径	L	引用	箱入数		価格(円)
				大箱	小箱	
SML4-06	1/8	17	①	240	60	740
SML4-08	1/4	19	①	240	40	740
SML4-10	3/8	23	①	180	30	750
SML4-13	1/2	27	①	140	20	880
-	-	-	-	-	-	-
SML4-20	3/4	32	①	80	20	1,300
-	-	-	-	-	-	-
SML4-25	1	38	①	54	6	1,820
-	-	-	-	-	-	-
SML4-32	1 1/4	46	①	36	4	2,730
SML4-40	1 1/2	48	①	30	3	3,120
SML4-50	2	57	①	16	2	4,740
SML4-65	2 1/2	69	①	9	1	8,840
SML4-80	3	78	①	5	1	12,350
SML4-100	4	97	①	2	1	23,400

早見表

ボールバルブ

バルブ

エルボ・チーズ

ユニオン・ニップル

フッシング

6

ステンレス製品

 ソケット
ロストワックス鑄造品

 ソケット
ハーフ材加工品

長ニップル

参考資料

ステンレス継手

説明

ステンレス材質SCS13 ロストワックス鑄造品(SUS304系)
ステンレス材質SCS14A ロストワックス鑄造品(SUS316系)

『**マーク表示**』 ※対象製品は右記の11種類です。(パフ品は除く。)

製品に**Ⓢ**マーク表示を追加しました。

『**形状統一**』 ※対象製品は右記の11種類です。

SCS13(SUS304系)とSCS14A(SUS316系)をリブ・バンドの無いすっきりとした形状に統一しました。

対象製品

- エルボ
- チーズ
- ストリートエルボ
- 異径エルボ
- 異径チーズ
- クロス
- 45°エルボ
- 異径ソケット
- ユニオン
- ユニオンエルボ
- ソケット