


ストリートエルボ・異径ソケット

注意


- ・ステンレス材質についてはP332をご覧ください。
- ・製品表示304・316は、それぞれJIS記号SCS13(SUS304系)・SCS14A(SUS316系)を示しています。
- ・ステンレス材質のSUS304TP・SUS304(P328~330)は溶接できますが、その他材質のSCS13・SCS14Aのロストワックス casting品は溶接できません。

SFL2型 ストリートエルボ 材質: SCS13

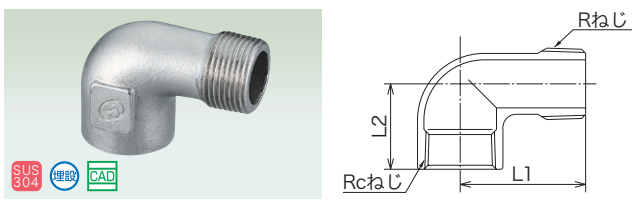

品番	呼び径	L1	L2	引用	箱入数		価格(円)
					大箱	小箱	
SFL2-06	1/8	26	17	①	360	40	850
SFL2-08	1/4	30	19	①	240	40	850
SFL2-10	3/8	35	23	①	240	40	880
SFL2-13	1/2	40	27	①	140	20	1,220
SFL2-20	3/4	47	32	①	80	10	1,530
SFL2-25	1	54	38	①	40	10	2,090
SFL2-32	1 1/4	62	46	①	24	4	2,980
SFL2-40	1 1/2	68	48	①	18	3	3,700
SFL2-50	2	79	57	①	12	3	5,610

SML2型 ストリートエルボ 材質: SCS14A

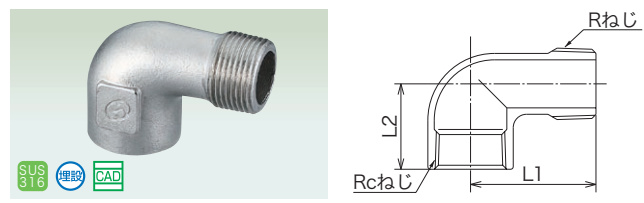

品番	呼び径	L1	L2	引用	箱入数		価格(円)
					大箱	小箱	
SML2-06	1/8	26	17	①	360	40	1,230
SML2-08	1/4	30	19	①	240	40	1,230
SML2-10	3/8	35	23	①	240	40	1,300
SML2-13	1/2	40	27	①	140	20	1,690
SML2-20	3/4	47	32	①	80	10	2,210
SML2-25	1	54	38	①	40	10	2,990
SML2-32	1 1/4	62	46	①	24	4	4,420
SML2-40	1 1/2	68	48	①	18	3	5,650
SML2-50	2	79	57	①	12	3	8,120

SFRS型 異径ソケット 材質: SCS13



1段落ち

品番	呼び径		L	引用	箱入数		価格(円)
	小径	大径			大箱	小箱	
SFRS-0806	1/4	1/8	25	①	360	60	540
SFRS-1008	3/8	1/4	28	①	300	50	540
SFRS-1310	1/2	3/8	34	①	240	40	820
SFRS-2013	3/4	1/2	38	①	150	25	1,070
SFRS-2520	1	3/4	42	①	100	25	1,480
SFRS-3225	1 1/4	1	48	①	60	15	2,610
SFRS-4032	1 1/2	1 1/4	52	①	48	12	3,680
SFRS-5040	2	1 1/2	58	①	24	6	5,520


2段落ち

品番	呼び径		L	引用	箱入数		価格(円)
	小径	大径			大箱	小箱	
SFRS-1006	3/8	1/8	28	①	300	50	540
SFRS-1308	1/2	1/4	34	①	240	40	820
SFRS-2010	3/4	3/8	38	①	150	30	1,070
SFRS-2513	1	1/2	42	①	100	25	1,480
SFRS-3220	1 1/4	3/4	48	①	60	15	2,610
SFRS-4025	1 1/2	1	52	①	48	12	3,680
SFRS-5032	2	1 1/4	58	①	32	8	5,520

3段落ち

品番	呼び径		L	引用	箱入数		価格(円)
	小径	大径			大箱	小箱	
★ SFRS-2008	3/4	1/4	38	③	150	30	1,070
SFRS-3213	1 1/4	1/2	48	③	60	15	2,610
SFRS-4020	1 1/2	3/4	52	③	48	12	3,680
SFRS-5025	2	1	58	③	32	8	5,520

SMRS型 異径ソケット 材質: SCS14A

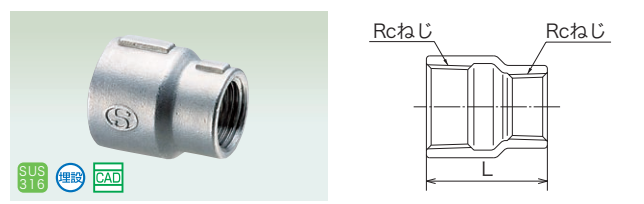

1段落ち

品番	呼び径		L	引用	箱入数		価格(円)
	小径	大径			大箱	小箱	
SMRS-0806	1/4	1/8	25	①	360	60	750
SMRS-1008	3/8	1/4	28	①	300	50	750
SMRS-1310	1/2	3/8	34	①	240	40	1,140
SMRS-2013	3/4	1/2	38	①	150	25	1,480
SMRS-2520	1	3/4	42	①	100	25	2,050
SMRS-3225	1 1/4	1	48	①	60	15	3,610
SMRS-4032	1 1/2	1 1/4	52	①	48	12	5,070
SMRS-5040	2	1 1/2	58	①	24	6	7,600

2段落ち

品番	呼び径		L	引用	箱入数		価格(円)
	小径	大径			大箱	小箱	
SMRS-1006	3/8	1/8	28	①	300	50	750
SMRS-1308	1/2	1/4	34	①	240	40	1,140
SMRS-2010	3/4	3/8	38	①	150	30	1,480
SMRS-2513	1	1/2	42	①	100	25	2,050
SMRS-3220	1 1/4	3/4	48	①	60	15	3,610
SMRS-4025	1 1/2	1	52	①	48	12	5,070
SMRS-5032	2	1 1/4	58	①	32	8	7,600

3段落ち

品番	呼び径		L	引用	箱入数		価格(円)
	小径	大径			大箱	小箱	
—	—	—	—	—	—	—	—
SMRS-3213	1 1/4	1/2	48	③	60	15	3,610
SMRS-4020	1 1/2	3/4	52	③	48	12	5,070
SMRS-5025	2	1	58	③	32	8	7,600

早見表

ボールバルブ

バルブ

エルボ・チーズ

ユニオン・六角ソケット

ブッシング

6

ステンレス製品

ソケット
ロストワックス casting品

ソケット
パイプ材加工品

長ソケット

参考資料

①埋設に使用できる製品、②埋設に使用できない製品で、マークの無い製品は使用用途が埋設対象外です。P4を必ずご覧ください。★は新製品