


六角(八角)ニップル・異径六角ニップル


注意 ・ステンレス材質についてはP332をご覧ください。
 ・製品表示304・316は、それぞれJIS記号SCS13(SUS304系)・SCS14A(SUS316系)を示しています。
 ・ステンレス材質のSUS304TP・SUS304(P328~330)は溶接できますが、その他材質のSCS13・SCS14Aのロストワックス casting品は溶接できません。

SFN型 六角(八角)ニップル 材質: SCS13

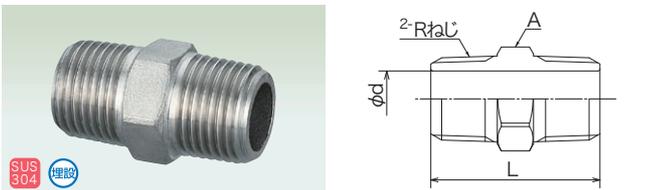


品番	呼び径	L	A	φd	引用	箱入数		価格(円)
						大箱	小箱	
SFN-06	1/8	28	11 六角	5.5	①	800	50	370
SFN-08	1/4	34	14 六角	8	①	500	50	370
SFN-10	3/8	36	19 六角	11	①	300	50	370
SFN-13	1/2	42	23 六角	14	①	180	30	500
SFN-20	3/4	47	28 六角	19.5	①	100	25	750
SFN-25	1	52	35 六角	25	①	60	10	1,020
SFN-32	1 1/4	56	44 八角	33.5	①	54	6	1,440
SFN-40	1 1/2	60	50 八角	39	①	40	5	1,970
SFN-50	2	66	62 八角	50	①	24	4	2,850
SFN-65	2 1/2	73	77.8六角	61.3	①	8	2	5,150
SFN-80	3	81	92 六角	77	①	6	1	7,450
SFN-100	4	92	117.5六角	102.3	①	6	1	11,630

SMN型 六角(八角)ニップル 材質: SCS14A

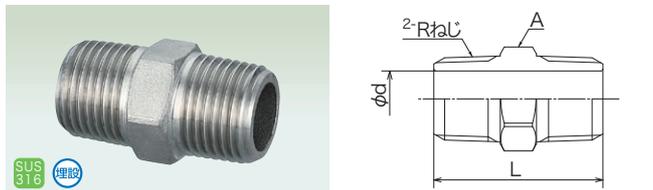

品番	呼び径	L	A	φd	引用	箱入数		価格(円)
						大箱	小箱	
SMN-06	1/8	28	11 六角	5.5	①	800	50	520
SMN-08	1/4	34	14 六角	8	①	500	50	520
SMN-10	3/8	36	19 六角	11	①	300	50	520
SMN-13	1/2	42	23 六角	14	①	180	30	700
SMN-20	3/4	47	28 六角	19.5	①	100	25	1,050
SMN-25	1	52	35 六角	25	①	60	10	1,430
SMN-32	1 1/4	56	44 八角	33.5	①	54	6	2,020
SMN-40	1 1/2	60	50 八角	39	①	40	5	2,760
SMN-50	2	66	62 八角	50	①	24	4	3,990
SMN-65	2 1/2	73	77.8六角	61.3	①	8	2	7,210
SMN-80	3	81	92 六角	77	①	6	1	10,430
SMN-100	4	92	117.5六角	102.3	①	6	1	16,290

SFRN型 異径六角ニップル 材質: SCS13

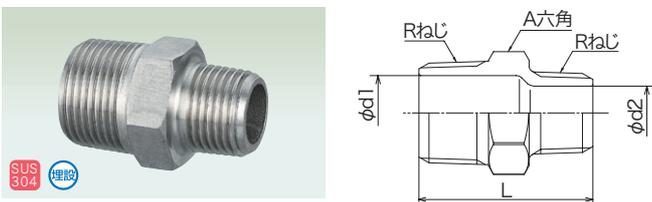

1段落ち

品番	呼び径		L	A	φd1	φd2	引用	箱入数		価格(円)
	小径	大径						大箱	小箱	
SFRN-0806	1/4	1/8	32	14	8	5.5	①	500	50	510
SFRN-1008	3/8	1/4	35	19	11	8	①	300	50	510
SFRN-1310	1/2	3/8	39	23	14	11	①	180	30	730
SFRN-2013	3/4	1/2	45	28	19.5	14	①	100	25	980
SFRN-2520	1	3/4	50	35	25	19.5	①	60	10	1,420
SFRN-3225	1 1/4	1	54	46	34	25.5	①	56	8	2,470
SFRN-4032	1 1/2	1 1/4	59	50	39	34	①	50	5	3,520
SFRN-5040	2	1 1/2	64	63	51	39	①	24	4	5,350


2段落ち

品番	呼び径		L	A	φd1	φd2	引用	箱入数		価格(円)
	小径	大径						大箱	小箱	
SFRN-1006	3/8	1/8	34	19	11	5.5	①	300	50	510
SFRN-1308	1/2	1/4	38	23	14	8	①	180	30	730
SFRN-2010	3/4	3/8	42	28	19.5	11	①	100	25	980
SFRN-2513	1	1/2	48	35	25	14	①	60	10	1,420
SFRN-3220	1 1/4	3/4	52	46	34	20	①	56	8	2,470
SFRN-4025	1 1/2	1	57	50	39	25.5	①	50	5	3,520
SFRN-5032	2	1 1/4	63	63	51	34	①	24	4	5,350

3段落ち

品番	呼び径		L	A	φd1	φd2	引用	箱入数		価格(円)
	小径	大径						大箱	小箱	
SFRN-5025	2	1	61	63	51	25.5	③	32	4	5,350

SMRN型 異径六角ニップル 材質: SCS14A

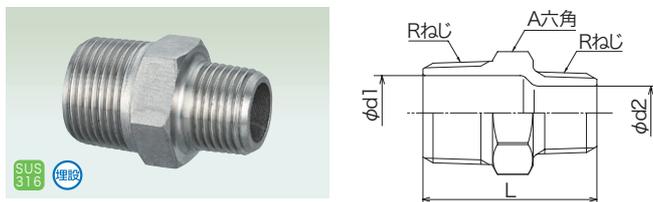

1段落ち

品番	呼び径		L	A	φd1	φd2	引用	箱入数		価格(円)
	小径	大径						大箱	小箱	
SMRN-0806	1/4	1/8	32	14	8	5.5	①	500	50	720
SMRN-1008	3/8	1/4	35	19	11	8	①	300	50	720
SMRN-1310	1/2	3/8	39	23	14	11	①	180	30	1,020
SMRN-2013	3/4	1/2	45	28	19.5	14	①	100	25	1,380
SMRN-2520	1	3/4	50	35	25	19.5	①	60	10	1,980
SMRN-3225	1 1/4	1	54	46	34	25.5	①	56	8	3,460
SMRN-4032	1 1/2	1 1/4	59	50	39	34	①	50	5	4,920
SMRN-5040	2	1 1/2	64	63	51	39	①	24	4	7,490

2段落ち

品番	呼び径		L	A	φd1	φd2	引用	箱入数		価格(円)
	小径	大径						大箱	小箱	
SMRN-1006	3/8	1/8	34	19	11	5.5	①	300	50	720
SMRN-1308	1/2	1/4	38	23	14	8	①	180	30	1,020
SMRN-2010	3/4	3/8	42	28	19.5	11	①	100	25	1,380
SMRN-2513	1	1/2	48	35	25	14	①	60	10	1,980
SMRN-3220	1 1/4	3/4	52	46	34	20	①	56	8	3,460
SMRN-4025	1 1/2	1	57	50	39	25.5	①	50	5	4,920
SMRN-5032	2	1 1/4	63	63	51	34	①	24	4	7,490

3段落ち

品番	呼び径		L	A	φd1	φd2	引用	箱入数		価格(円)
	小径	大径						大箱	小箱	
SMRN-5025	2	1	61	63	51	25.5	③	32	4	7,490

①埋設に使用できる製品、②埋設に使用できない製品で、マークの無い製品は使用用途が埋設対象外です。P4を必ずご覧ください。★は新製品

早見表

ボールバルブ

バルブ

エルボ・チーゼス

ユニオン・六角ニップル

ブッシング

6

ステンレス製品

ソケット
ロストワックス casting品

ソケット
パイプ材加工品

長ニップル

参考資料