

六角(八角)ホースニップル

仕様



使用温度℃	-20~40	100	150	200	220
最高許容圧力MPa	2.00	1.65	1.50	1.40	1.35
使用流体	冷温水・油・エア・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)				

注:耐熱ノンアスベストパッキン使用製品を除く。

SFHN型

六角(八角)ホースニップル

材質:
SCS13

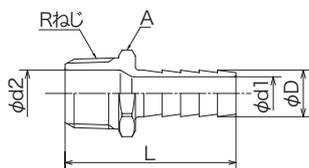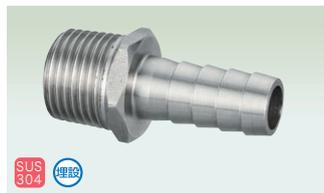

品番	呼び径	L	φD	A	φd1	φd2	引用	箱入数		価格(円)	
								大箱	小箱		
★ SFHN-0606	1/8	34	6	12六角	3	6	-	900	150	610	
★ SFHN-0607		34	7	12六角	4	6	-	900	150	610	
★ SFHN-0608		35	8	12六角	4.5	5.5	-	900	150	610	
★ SFHN-0609		35	9	12六角	5.5	5.5	-	900	150	610	
★ SFHN-06105		40	10.5	12六角	7	5.5	-	900	150	610	
★ SFHN-0806		1/4	40	6	14六角	3	7	-	480	120	650
★ SFHN-0807			40	7	14六角	4	7	-	480	120	650
★ SFHN-0808			39	8	14六角	4.5	8	-	480	120	650
SFHN-0809			39	9	14六角	5.5	8	-	480	120	改 650
★ SFHN-08105	44		10.5	14六角	7	8	-	480	120	650	
★ SFHN-0812	48		12	17六角	8	8	-	320	80	650	
★ SFHN-08127	48		12.7	17六角	8	8	-	320	80	650	
★ SFHN-0814	48		14	17六角	10	8	-	320	80	650	
★ SFHN-1006	3/8		44	6	17六角	3	10	-	300	50	730
★ SFHN-1007		44	7	17六角	4	10	-	300	50	730	
★ SFHN-1008		40	8	19六角	4.5	11	-	300	50	730	
★ SFHN-1009		40	9	19六角	5.5	11	-	300	50	730	
SFHN-10105		45	10.5	19六角	7	11	-	300	50	改 650	
★ SFHN-1012		49	12	19六角	8	11	-	300	50	650	
★ SFHN-10127		49	12.7	19六角	8.7	11	-	300	50	730	
★ SFHN-1014		49	14	19六角	10	11	-	300	50	730	
★ SFHN-1016		54	16	19六角	11	11	-	300	50	730	
★ SFHN-1308	1/2	44	8	23六角	4.5	14	-	180	30	1,130	
★ SFHN-1309		44	9	23六角	5.5	14	-	180	30	1,130	
★ SFHN-13105		49	10.5	23六角	7	14	-	180	30	1,130	
★ SFHN-1312		53	12	23六角	8	14	-	180	30	1,130	
★ SFHN-13127		53	12.7	23六角	8.7	14	-	180	30	1,010	
SFHN-1314		51	14	23六角	10	14	-	180	30	改 1,010	
★ SFHN-1316		58	16	23六角	11	14	-	180	30	1,010	
★ SFHN-1319		58	19	23六角	14	14	-	180	30	1,130	
★ SFHN-1321		58	21	24六角	15.5	14	-	180	30	1,130	
★ SFHN-2016	3/4	67	16	29六角	11	19.5	-	120	20	1,320	
★ SFHN-2019		67	19	29六角	14	19.5	-	120	20	1,320	
SFHN-2020		64	20	28六角	15	19.5	-	120	20	改 1,320	
★ SFHN-2021		67	21	29六角	15.5	19.5	-	120	20	1,320	
★ SFHN-2027		73	27	30六角	19.5	19.5	-	80	20	1,320	
★ SFHN-2521		1	71	21	36六角	15.5	25	-	60	10	1,650
SFHN-2527			72	27	35六角	20	25	-	60	10	改 1,650
★ SFHN-2534			83	34	38六角	27	25	-	48	8	1,830
SFHN-3234		1 1/4	75	34	44八角	27	33.5	-	48	6	3,190
SFHN-4040	1 1/2	87	40	50八角	32.5	39	-	24	6	3,680	
SFHN-50525	2	95	52.5	62八角	44	50	-	20	5	5,330	

注: タケノコ外径(φD)7以下は材質SUS304です。


品番表の引用欄

- ①: JIS B 2308を引用した製品
- ②: JIS B 2302(長さ)、JIS G 3459(外径・肉厚・材質)を引用した製品
- ③: 当社設計規格品
- : ①~③の対象外

SMHN型

六角(八角)ホースニップル

材質:
SCS14A

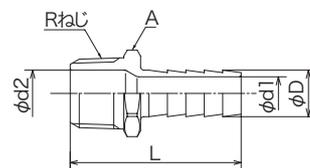

品番	呼び径	L	φD	A	φd1	φd2	引用	箱入数		価格(円)
								大箱	小箱	
SMHN-0809	1/4	39	9	14六角	5.5	8	-	480	120	940
SMHN-10105	3/8	45	10.5	19六角	7	11	-	300	50	940
SMHN-1314	1/2	51	14	23六角	10	14	-	180	30	1,300
SMHN-2020	3/4	64	20	28六角	15	19.5	-	120	20	2,300
SMHN-2527	1	72	27	35六角	20	25	-	60	10	2,870
SMHN-3234	1 1/4	75	34	44八角	27	33.5	-	48	6	4,470
SMHN-4040	1 1/2	87	40	50八角	32.5	39	-	24	6	5,150
SMHN-50525	2	95	52.5	62八角	44	50	-	20	5	7,460