


ブッシング

- 注意**
- ・ステンレス材質についてはP332をご覧ください。
 - ・製品表示304・316は、それぞれJIS記号SCS13(SUS304系)・SCS14A(SUS316系)を示しています。
 - ・ステンレス材質のSUS304TP・SUS304(P328~330)は溶接できますが、その他材質のSCS13・SCS14Aのロストワックス casting品は溶接できません。

SFB型 ブッシング

材質: SCS13

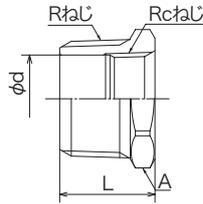

1 段落ち

品番	呼び径		L	A	φd	引用	箱入数		価格(円)
	Rねじ	Rcねじ					大箱	小箱	
SFB-0806	1/4	1/8	17	14 六角	8	①	720	60	300
SFB-1008	3/8	1/4	18	19 六角	11	①	540	60	300
SFB-1310	1/2	3/8	21	23 六角	14	①	360	40	370
SFB-2013	3/4	1/2	24	28 六角	19.5	①	200	20	540
SFB-2520	1	3/4	27	35 六角	25	①	120	20	860
SFB-3225	1 1/4	1	30	44 八角	33.5	①	60	10	1,190
SFB-4032	1 1/2	1 1/4	32	50 八角	39	①	40	5	1,540
SFB-5040	2	1 1/2	36	62 八角	50	①	32	4	2,210
SFB-6550	2 1/2	2	39	78 六角	63.5	①	15	3	4,340
SFB-8065	3	2 1/2	44	92 六角	76.5	①	12	1	5,940
SFB-10080	4	3	51	117.5六角	102	①	8	1	11,750

2 段落ち

品番	呼び径		L	A	φd	引用	箱入数		価格(円)
	Rねじ	Rcねじ					大箱	小箱	
SFB-1006	3/8	1/8	18	19 六角	11	①	540	60	300
SFB-1308	1/2	1/4	21	23 六角	14	①	360	40	370
SFB-2010	3/4	3/8	24	28 六角	19.5	①	200	20	540
SFB-2513	1	1/2	27	35 六角	25	①	120	20	860
SFB-3220	1 1/4	3/4	30	44 八角	33.5	①	60	10	1,190
SFB-4025	1 1/2	1	32	50 八角	39	①	40	5	1,540
SFB-5032	2	1 1/4	36	62 八角	50	①	32	4	2,210
SFB-6540	2 1/2	1 1/2	39	78 六角	63.5	①	15	3	4,340
SFB-8050	3	2	44	92 六角	76.5	①	12	1	5,940
SFB-10065	4	2 1/2	51	117.5六角	102	①	8	1	11,750

3 段落ち


品番	呼び径		L	A	φd	引用	箱入数		価格(円)
	Rねじ	Rcねじ					大箱	小箱	
SFB-1306	1/2	1/8	21	23 六角	14	③	360	40	370
SFB-2008	3/4	1/4	24	28 六角	19.5	③	200	20	540
SFB-2510	1	3/8	27	35 六角	25	③	120	20	860
SFB-3213	1 1/4	1/2	30	44 八角	33.5	③	60	10	1,190
SFB-4020	1 1/2	3/4	32	50 八角	39	③	40	5	1,540
SFB-5025	2	1	36	62 八角	50	③	32	4	2,210
SFB-6532	2 1/2	1 1/4	39	78 六角	63.5	③	15	3	4,340
SFB-8040	3	1 1/2	44	92 六角	76.5	③	12	1	5,940
SFB-10050	4	2	51	117.5六角	102	③	8	1	11,750

4 段落ち

品番	呼び径		L	A	φd	引用	箱入数		価格(円)
	Rねじ	Rcねじ					大箱	小箱	
★ SFB-2006	3/4	1/8	24	29 六角	19.5	③	200	20	540
SFB-2508	1	1/4	27	35 六角	25	③	120	20	860
SFB-3210	1 1/4	3/8	30	44 八角	33.5	③	60	10	1,190
SFB-4013	1 1/2	1/2	32	50 八角	39	③	40	5	1,540
SFB-5020	2	3/4	36	62 八角	50	③	32	4	2,210
SFB-6525	2 1/2	1	39	78 六角	63.5	③	15	3	4,340
SFB-8032	3	1 1/4	44	92 六角	76.5	③	12	1	5,940
SFB-10040	4	1 1/2	51	117.5六角	102	③	8	1	11,750

SMB型 ブッシング

材質: SCS14A

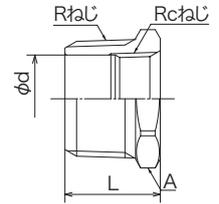

1 段落ち

品番	呼び径		L	A	φd	引用	箱入数		価格(円)
	Rねじ	Rcねじ					大箱	小箱	
SMB-0806	1/4	1/8	17	14 六角	8	①	720	60	420
SMB-1008	3/8	1/4	18	19 六角	11	①	540	60	420
SMB-1310	1/2	3/8	21	23 六角	14	①	360	40	520
SMB-2013	3/4	1/2	24	28 六角	19.5	①	200	20	760
SMB-2520	1	3/4	27	35 六角	25	①	120	20	1,200
SMB-3225	1 1/4	1	30	44 八角	33.5	①	60	10	1,670
SMB-4032	1 1/2	1 1/4	32	50 八角	39	①	40	5	2,160
SMB-5040	2	1 1/2	36	62 八角	50	①	32	4	3,090
SMB-6550	2 1/2	2	39	78 六角	63.5	①	15	3	6,080
SMB-8065	3	2 1/2	44	92 六角	76.5	①	12	1	8,320
SMB-10080	4	3	51	117.5六角	102	①	8	1	16,450

2 段落ち

品番	呼び径		L	A	φd	引用	箱入数		価格(円)
	Rねじ	Rcねじ					大箱	小箱	
SMB-1006	3/8	1/8	18	19 六角	11	①	540	60	420
SMB-1308	1/2	1/4	21	23 六角	14	①	360	40	520
SMB-2010	3/4	3/8	24	28 六角	19.5	①	200	20	760
SMB-2513	1	1/2	27	35 六角	25	①	120	20	1,200
SMB-3220	1 1/4	3/4	30	44 八角	33.5	①	60	10	1,670
SMB-4025	1 1/2	1	32	50 八角	39	①	40	5	2,160
SMB-5032	2	1 1/4	36	62 八角	50	①	32	4	3,090
SMB-6540	2 1/2	1 1/2	39	78 六角	63.5	①	15	3	6,080
SMB-8050	3	2	44	92 六角	76.5	①	12	1	8,320
SMB-10065	4	2 1/2	51	117.5六角	102	①	8	1	16,450

3 段落ち

品番	呼び径		L	A	φd	引用	箱入数		価格(円)
	Rねじ	Rcねじ					大箱	小箱	
SMB-1306	1/2	1/8	21	23 六角	14	③	360	40	520
SMB-2008	3/4	1/4	24	28 六角	19.5	③	200	20	760
SMB-2510	1	3/8	27	35 六角	25	③	120	20	1,200
SMB-3213	1 1/4	1/2	30	44 八角	33.5	③	60	10	1,670
SMB-4020	1 1/2	3/4	32	50 八角	39	③	40	5	2,160
SMB-5025	2	1	36	62 八角	50	③	32	4	3,090
SMB-6532	2 1/2	1 1/4	39	78 六角	63.5	③	15	3	6,080
SMB-8040	3	1 1/2	44	92 六角	76.5	③	12	1	8,320
SMB-10050	4	2	51	117.5六角	102	③	8	1	16,450

4 段落ち

品番	呼び径		L	A	φd	引用	箱入数		価格(円)
	Rねじ	Rcねじ					大箱	小箱	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
SMB-2508	1	1/4	27	35 六角	25	③	120	20	1,200
SMB-3210	1 1/4	3/8	30	44 八角	33.5	③	60	10	1,670
SMB-4013	1 1/2	1/2	32	50 八角	39	③	40	5	2,160
SMB-5020	2	3/4	36	62 八角	50	③	32	4	3,090
SMB-6525	2 1/2	1	39	78 六角	63.5	③	15	3	6,080
SMB-8032	3	1 1/4	44	92 六角	76.5	③	12	1	8,320
SMB-10040	4	1 1/2	51	117.5六角	102	③	8	1	16,450

埋設に使用できる製品、埋設に使用できない製品で、マークの無い製品は使用用途が埋設対象外です。P4を必ずご覧ください。★は新製品

早見表

ボールバルブ

バルブ

エルボー・チーゼ

ユニオン・六角ナット

ブッシング

6

ステンレス製品

ソケット
ロストワックス casting品

ソケット
パイプ材加工品

長ナット

参考資料