

80M オイレス #80 丸棒



選定の目安

製品紹介

樹脂系ヘアリング

複層系ヘアリング


金属系ヘアリング

エアヘアリング

スライドシフター

技術資料

会社案内

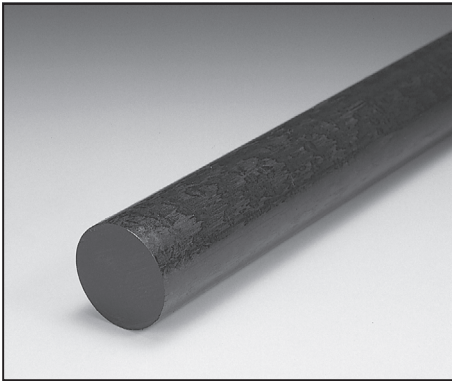


適用する直径から Parts No. を選んでください。

(例)直径36mmの場合

80M - 35

Parts No. でご指示ください。

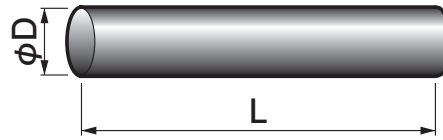

Parts No.	直径		長さ
	φD	公差	L
80M-06	6.5	±0.4	500
80M-10	11	±0.4	500
80M-15	17	±0.4	500
80M-20	21.5	±0.4	500
80M-25	26	±0.4	500
80M-30	31.5	±0.4	500
80M-35	36	±0.5	500
80M-40	41.5	±0.5	500
80M-45	46.5	±0.5	500
80M-50	52	±0.5	500
80M-55	57	±0.5	500
80M-60	61.5	±0.6	500
80M-65	67	±0.6	500