

# 77M オイルス グライترونF 丸棒



適用する直径から Parts No. を選んでください。

(例)直径 28.8mm の場合

**77M - 28**

Parts No. でご指示ください。




Parts No.	直径		長さ L
	φD	公差	
<b>77M-5</b>	5	$+1.5$ $+0.5$	500
<b>77M-7</b>	7	$+1.0$ $+0.3$	500
<b>77M-9</b>	9.6	$+2.0$ $0$	500
<b>77M-12</b>	12.5	$+2.0$ $0$	500
<b>77M-14</b>	14.4	$+2.0$ $0$	500
<b>77M-16</b>	16.3	$+2.0$ $0$	500
<b>77M-19</b>	19.2	$+2.0$ $0$	500
<b>77M-24</b>	24	$+2.0$ $0$	500
<b>77M-28</b>	28.8	$+2.0$ $0$	500

Parts No.	直径		長さ L
	φD	公差	
<b>77M-33</b>	33.6	$+2.0$ $0$	500
<b>77M-38</b>	38.4	$+4.0$ $0$	500
<b>77M-49</b>	49	$+4.0$ $0$	100
<b>77M-58</b>	58	$+2.0$ $0$	100
<b>77M-68</b>	68	$+2.0$ $0$	100
<b>77M-82</b>	82	$+2.0$ $-0.5$	100
<b>77M-88</b>	88	$+2.0$ $0$	100
<b>77M-98</b>	98	$+2.0$ $0$	100

# 77SH オイルス グライترونF スカイピングシート



受注生産品

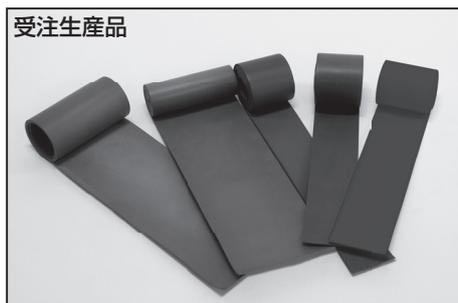

適用する幅、厚みから Parts No. を選んでください。


(例)幅 100mm、厚み 0.3mm、長さ 3m の場合

**77SH - 100033**

Parts No. でご指示ください。

接着テープ付グライترونF  
スカイピングシートもご用意しております。

**用途**  
ワッシャー、スライドテープ、その他機械部品

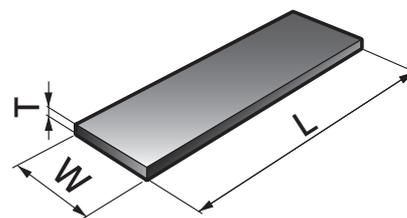

受注生産品

Parts No.	幅		厚み		最大長さ L (m)
	W	公差	T	公差	
<b>77SH-500210</b>	50	$+5$ $0$	0.2	$\pm 0.05$	10
<b>77SH-1000310</b>	100	$+5$ $0$	0.3	$\pm 0.05$	10
<b>77SH-150055</b>	150	$+5$ $0$	0.5	$\pm 0.05$	5
<b>77SH-200085</b>	200	$+5$ $0$	0.8	$\pm 0.05$	5
<b>77SH-200105</b>	200	$+5$ $0$	1.0	$\pm 0.1$	5

Parts No.	幅		厚み		最大長さ L (m)
	W	公差	T	公差	
<b>77SH-50121</b>	50	$+5$ $0$	1.2	$\pm 0.1$	1
<b>77SH-100151</b>	100	$+5$ $0$	1.5	$\pm 0.1$	1
<b>77SH-100201</b>	100	$+5$ $0$	2.0	$\pm 0.1$	1

※1m単位

- グライترونF 単体では導電性を有し、食品衛生法に適合します。
- 同寸法で、グライترونF 以外に超高分子量ポリエチレンシート(白色)もご用意しています。