

# Sタイプ/SEタイプ適用オプション部品

選定の目安

製品紹介

樹脂系ベアリング

複層系ベアリング


金属系ベアリング

エアベアリング

スライドシフター

技術資料

会社案内

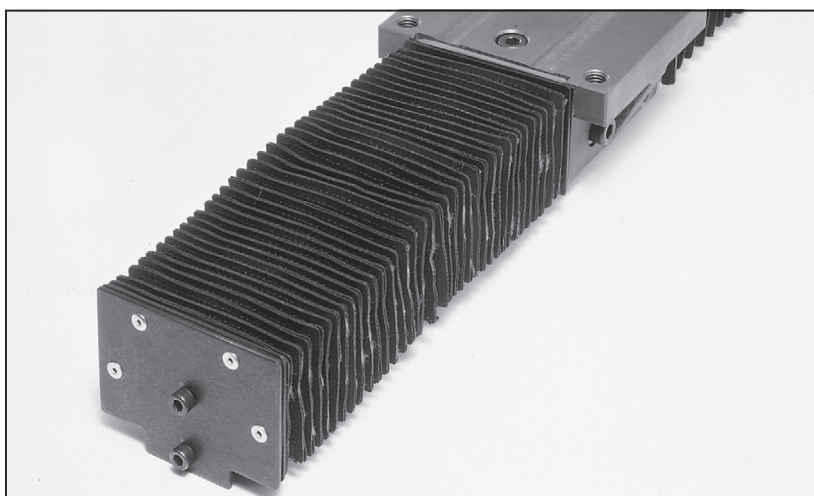


## スライドシフター専用ジャバラ

Sタイプ/SEタイプは摺動面にオイルレスベアリングを用いているため、耐異物性に優れていますが、より一層の耐久性を維持するために専用ジャバラをおすすめします。又耐熱用ジャバラも用意してあります。

## ガイドレールボルト穴埋用キャップ


ガイドレール取付けのためのボルト穴へのダスト等の侵入を防ぐために専用キャップを用意してあります。

## スライドシフター専用ジャバラ 構成部品

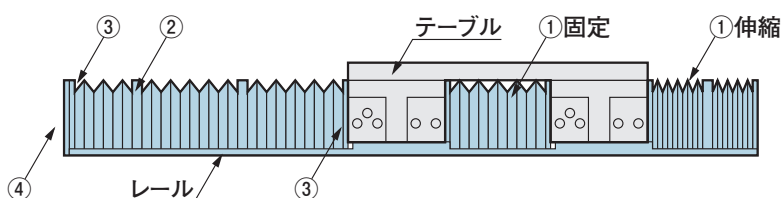


No.	名称	材質
①	常温用伸縮ジャバラ	ネオプレンゴム+ナイロクロス
	常温用固定ジャバラ	
	耐熱用伸縮ジャバラ	ジンテックス+両面PTFE
	耐熱用固定ジャバラ	
②	スライドプレート	PVC
③	クランププレート	SPCC
④	エンドプレート	SPCC

 ※38J、48Jをご使用の場合両端レール固定ボルト位置を下図寸法に設定してください。




## ガイドレールボルト穴埋用キャップ


ガイドレール取付けのためのボルト穴へのダスト等の侵入を防ぐために専用キャップ(樹脂製)を用意してあります。

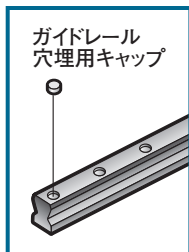


### ■ CP-6(M6用)

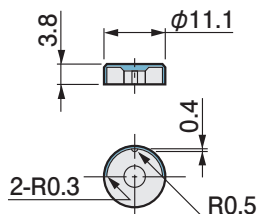

### ■ CP-8(M8用)

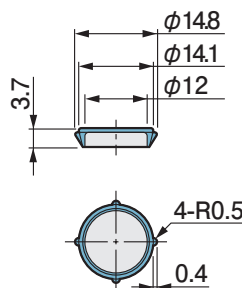

### ■ CP-10(M10用)

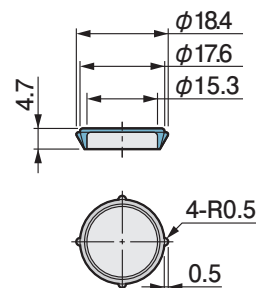

Parts No.	取付ボルト	適用レール
CP-6	M6	GR20、28、GRE20、28
CP-8	M8	GR38
CP-10	M10	GR48

※穴埋用キャップはプラスチックハンマー等で圧入してください。  
※CP-6は、レールとボルトのすき間にハマ込み、回転させ固定します。