

溝付きピン

Grooved Pins

欧米では一般的な、相手穴精度を必要としない簡易型ロックピンです。
溝両側に形成された突起により、締結します。多くの形状があり、用途によって最適なものが選択できます。
相手穴推奨公差は、呼び径3mmまではH9、呼び径4mm以上はH11です。




溝付きピン F形 DIN 1469

材質 快削鋼

表面処理 呼び径4以上は黒染

仕様・規格・サイズ表 |

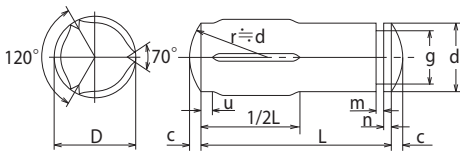

呼び寸法 d X L

d	C	g	m	n	u	L							
						D							
2	h9	0.25	1.0	0.8	0.8	0.7	12						
							2.15						
3	h9	0.4	1.5	1.0	1.0	1.0	16						
							3.2						
4	h11	0.5	2.4	1.4	1.4	1.5	12	16	20	32			
							4.25	4.25	4.25	4.25			
5	h11	0.6	2.8	1.6	1.6	1.5	16						
							5.25						
6	h11	0.8	3.8	1.6	1.6	2.0	16	20	22	25	30	32	
							6.3	6.3	6.3	6.3	6.3	6.3	
8	h11	1.0	5.0	2.0	2.0	2.0	25						
							8.3						