


オプション 脚

■スタンダード固定脚・キャスター脚/DAL



脚型式記号

DAL	30	S	-	850	
脚型式	呼称幅	脚タイプ	脚高(mm)	設置方法	
DAL	05 07 10 15 20 25 30 35 40 50 60	S:ストレート W:裾広	850 <small>※mm単位で 製作いたします。</small>	固定脚 無記入:アジャスト金具(スチール製)/標準 S:アジャスト金具(ステンレス製)/オプション キャスター脚 C:φ65天然ゴム黒色キャスター付(スチール製)	

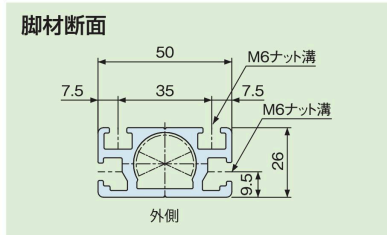

●標準設定の「脚タイプ」の推奨 () 内寸法はキャスター付を示します。

脚高さの範囲 (mm)	呼称幅										
	05	07	10	15	20	25	30	35	40	50	60
175 (250) ≤ 脚高H ≤ 310 (385)											
310 (385) < 脚高H ≤ 600 (600)											
600 (600) < 脚高H ≤ 800 (800)	裾広タイプ:W					ストレートタイプ:S					
800 (800) < 脚高H ≤ 1,000 (1,000)											
1,000 < 脚高H ≤ 1,500											

注1) 脚高はコンベヤフレーム高さ40mm (BMTは85mm) と脚高Hの合計になります。
 2) キャスター脚取付の際はハイプステーが必要です。

※キャスター脚の場合は裾広タイプになります。

●固定脚寸法図

アルミ ●呼称幅10~60
175 ≤ 脚高H ≤ 310

単位: mm

呼称幅	FW	A	B	C
10	145	93	265	305
15	195	143	265	305
20	245	193	315	355
25	295	243	365	405
30	345	293	415	455
35	395	343	465	505
40	445	393	515	555
50	545	493	615	655
60	645	593	715	755

裾広タイプ:W

アルミ ●呼称幅20・25 呼称幅30 呼称幅35~60
310 < 脚高H ≤ 800 310 < 脚高H ≤ 1,000 310 < 脚高H ≤ 1,500

単位: mm

呼称幅	FW	A	B
20	245	193	220
25	295	243	270
30	345	293	320
35	395	343	370
40	445	393	420
50	545	493	520
60	645	593	620

呼称幅	脚高	横継ぎ数
20~60	310 < 脚高H ≤ 800	1
30~60	800 < 脚高H ≤ 1,000	2
35~60	1,000 < 脚高H ≤ 1,500	3

ストレートタイプ:S

アルミ ●呼称幅05・07
175 ≤ 脚高H ≤ 1,500

単位: mm

呼称幅	FW	A
05	95	43
07	120	68

呼称幅	脚高	横継ぎ数
05・07	175 ≤ 脚高H ≤ 310	—
	310 < 脚高H ≤ 1,000	1
	1,000 < 脚高H ≤ 1,500	2

裾広タイプ:W

アルミ ●呼称幅10・15
310 < 脚高H ≤ 1,500

単位: mm

呼称幅	FW	A
10	145	93
15	195	143

呼称幅	脚高	横継ぎ数
10・15	310 < 脚高H ≤ 1,000	1
	1,000 < 脚高H ≤ 1,500	2

裾広タイプ:W