


BCCR

超硬チャッキングリーマ(ストレートシャンク)

Top Solid Carbide Chucking Reamers (Straight Shank)

●先ムクタイプで、ストレートシャンク仕様
Top-solid type with straight shank

●刃径より細い首径により深穴加工が可能
Because neck diameter is smaller than diameter, then suitable for deep hole processing.

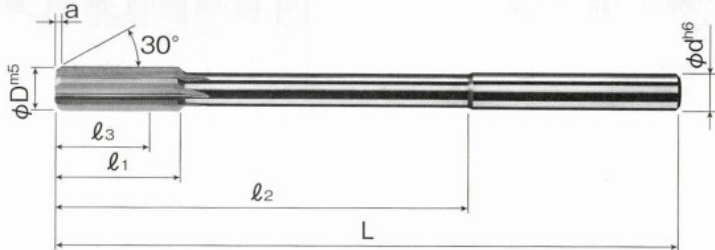

製品略号 Product code	材質 Material	ネジレ角 Helix Angle	刃径公差 Dia. Tolerance	表面処理 Surface Treatment	切削条件 Cutting Conditions
BCCR	先ムク TOP SOLID	直刃 Straight	m5		P188

下穴の状態 Prepared Hole			
貫通穴 Through	深穴 Deep	止まり穴 Stop	楕円 Ellipse
○	○	×	×

品番 Product No.	寸法 Size								標準価格 Standard price ¥
	刃径 D	刃長 l ₁	超硬長 l ₃	首下長 l ₂	全長 L	柄径 d	喰付長さ a	刃数 NT	
BCCR-125	12.5	36	26	110	165	12	1.3	6	16,800
BCCR-130	13.0	36	26	110	165	12	1.3	8	16,800
BCCR-135	13.5	36	26	115	170	16	1.3	8	17,200
BCCR-140	14.0	36	26	115	170	16	1.5	8	17,200
BCCR-145	14.5	36	26	120	180	16	1.5	8	18,700
BCCR-150	15.0	36	26	120	180	16	1.5	8	18,700
BCCR-155	15.5	37	27	125	185	16	1.5	8	19,100
BCCR-160	16.0	37	27	125	185	16	1.5	8	19,100
BCCR-165	16.5	37	27	125	185	16	1.5	8	19,800
BCCR-170	17.0	37	27	125	185	16	1.5	8	19,800
BCCR-175	17.5	37	27	130	195	20	1.5	8	20,300
BCCR-180	18.0	37	27	130	195	20	1.5	8	20,300
BCCR-185	18.5	37	27	130	195	20	1.5	8	21,200
BCCR-190	19.0	37	27	130	195	20	1.5	8	21,200
BCCR-195	19.5	37	27	140	205	20	1.5	8	21,900
BCCR-200	20.0	37	27	140	205	20	1.5	8	21,900
BCCR-205	20.5	41	31	150	215	20	1.5	8	22,900
BCCR-210	21.0	41	31	150	215	20	1.5	8	22,900
BCCR-215	21.5	41	31	150	215	20	1.5	8	23,400
BCCR-220	22.0	41	31	150	215	20	1.5	8	23,400
BCCR-225	22.5	41	31	160	230	25	1.5	8	24,900
BCCR-230	23.0	41	31	160	230	25	1.5	8	24,900
BCCR-235	23.5	41	31	160	230	25	1.5	8	27,200
BCCR-240	24.0	41	31	160	230	25	1.5	8	25,600
BCCR-245	24.5	41	31	160	230	25	1.5	8	29,600
BCCR-250	25.0	41	31	160	230	25	1.5	8	29,200
BCCR-255	25.5	41	31	160	230	25	1.5	10	32,100
BCCR-260	26.0	41	31	160	230	25	1.5	10	30,800
BCCR-265	26.5	41	31	160	230	25	1.5	10	34,500
BCCR-270	27.0	41	31	160	230	25	1.5	10	34,000
BCCR-275	27.5	46	36	160	240	32	1.5	10	42,500
BCCR-280	28.0	46	36	160	240	32	1.5	10	40,400
BCCR-285	28.5	46	36	160	240	32	1.5	10	44,900
BCCR-290	29.0	46	36	160	240	32	1.5	10	43,200
BCCR-295	29.5	46	36	160	240	32	1.5	10	44,900
BCCR-300	30.0	46	36	160	240	32	1.5	10	44,900

- リーマ
- エンドミル
- ドリル
- 面取り/座ぐり
- メタルソー
- カッター
- ストレート刃
- ヘリカル刃
- パワフルリーマ
- エンド刃付
- 高硬度材用