

caster

# 自在 JW 金具付


小型重荷重用キャスター

自在(JW)金具付



**N・JW**

Green 人と環境に優しい  
RoHS指令対応品

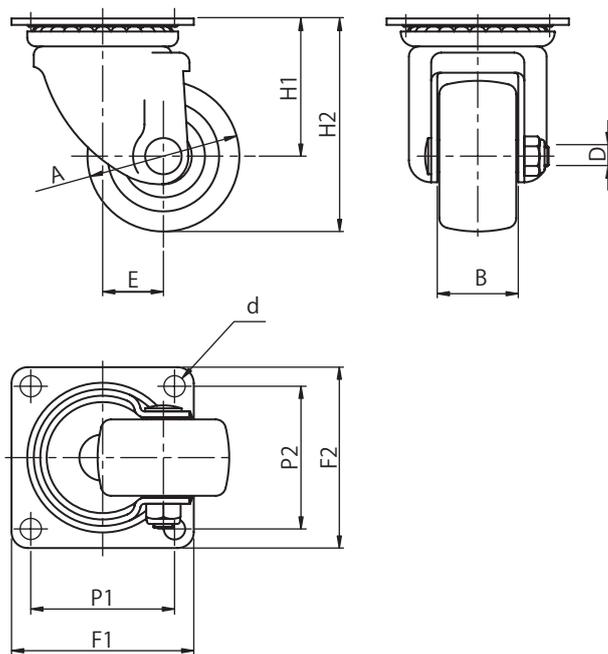

**MCB・JW**

Green 人と環境に優しい  
RoHS指令対応品

## ■ 特長

- 小径でも大きな荷重に耐えられるように設計されたキャスターです。小型重荷重用固定 KW 金具付キャスター、小型重荷重用自在アジャスター L-JW 金具付キャスターと併用できます。

単位mm

サイズ A	品番	車輪		最大荷重		H2	H1	B	F1 × F2	P1 × P2	d	E	D
				kgf	daN								
50	N・JW	特殊プラスチック樹脂	ブッシュ入	160	156.8	68	43	30	70 × 54	54 × 36	6.5	25	8
	MCB・JW	MC ナイロン	ベアリング入										
65	N・JW	特殊プラスチック樹脂	ベアリング入	300	294.0	92	59.5	40	90 × 90	71 × 71	10.5	30	12
	MCB・JW	MC ナイロン	ベアリング入										
75	N・JW	特殊プラスチック樹脂	ベアリング入	400	392.0	106	68.5	40	90 × 90	71 × 71	10.5	30	12
	MCB・JW	MC ナイロン	ベアリング入										