


外乱光に強い変調光、 メンテナンス容易なコネクタ式

- コネクタを本体に内蔵
- 使いやすい4つの形状。極小のデッドスペース
- 振動にも安全なロック付きコネクタ
- 入手しやすいM3ねじ取り付け
- 電源電圧はDC5～24Vと広範囲

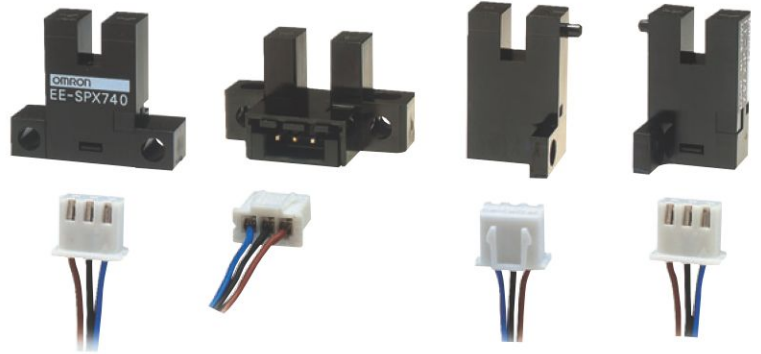

⚠ 4ページの「正しくお使いください」をご覧ください。

種類／標準価格

(○の機種は標準在庫機種です。)

本体

□ 赤外光

形状	検出方式	検出距離	出力形式	動作モード	形式	標準価格(¥)
	透過形 (溝型)	□ 3.6mm(溝幅)	NPN	しゃ光時ON	○形EE-SPX740	2,580
				入光時ON	○形EE-SPX840	
しゃ光時ON				○形EE-SPX742		
入光時ON				○形EE-SPX842		
		□ 5mm(溝幅)		しゃ光時ON	○形EE-SPX743	
				入光時ON	○形EE-SPX843	
				しゃ光時ON	○形EE-SPX741	
				入光時ON	○形EE-SPX841	

アクセサリ(別売)

コード付きコネクタ

種類	コード長	形式	標準価格(¥)
コネクタ	1m	○形EE-1013	330

詳細については→[フォト・マイクロセンサ アクセサリ](#)参照。