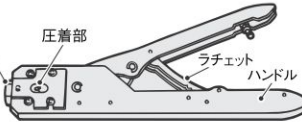


アクセサリ(別売)

種類/標準価格

(○印の機種は標準在庫機種です。無印(受注生産機種)の納期についてはお取引き会社にお問い合わせください。)

コネクタ/コネクタ保持金具

適合するセンサ形式 形EE-SX67□(A、P、R)、形EE-SX47□、形EE-SY67□、形EE-SPY31□/41□、形EE-SPX303N/403N、形EE-SPW311/411				
種類	コード長	形式 仕様	標準価格(¥)	備考
コネクタ	コード付	○形EE-1001	95	
		○形EE-1001-1	155	L端子と+端子をあらかじめ短絡
		○形EE-1009 *1	95	
		○形EE-1006 1M	330	4芯
		○形EE-1010 1M *1		
		○形EE-1006 2M	370	4芯
		形EE-1006D	315	3芯
		形EE-1006L	265	2芯
		○形EE-1010 2M *1	370	
		○形EE-1010-R 1M *1	435	
○形EE-1010-R 2M *1	575			
NPN/PNP変換コネクタ	0.46m(全長)	○形EE-2002	1,420	
コネクタ保持金具		○形EE-1006A	160	形EE-1006および 形EE-SX670□、470、 形EE-SY671、672専用
コネクタ部品 *2	ケース部(ハウジング)	形EE-1006H	6,000/カートン	100個/カートン
	バラ端子ピン	形EE-1006C	10,000/カートン	500個/カートン
	専用圧着工具	形EE-1006T	94,000	形状 

- *1.形EE-1009、1010シリーズコネクタには、ケーブルのみを引っ張っても抜けにくいロック機構を内蔵しております。コネクタをセンサから外す場合には、コネクタ本体を図のように上下から強くつまみながら、一度センサ側に押したあと、引っ張ってください。ケーブルのみを引っ張ると抜けませんがコネクタ本体(ハウジング)を引っ張ると抜けるロック機構となっています。
- *2.形EE-1006はケース部(ハウジング)、端子ピン(手圧着用)の個別販売も可能です。専用工具(形EE-1006T)を使用して加工ください。



適合するセンサ形式 形EE-SX97□-C1、形EE-SX97□P-C1				
種類	コード長	形式 仕様	標準価格(¥)	備考
コード付コネクタ	1m	○形EE-1017 1M	300	
	3m	形EE-1017 3M	500	
ロボットコード付コネクタ	1m	○形EE-1017-R 1M	400	
	3m	形EE-1017-R 3M	800	

適合するセンサ形式 形EE-SX91□□-C1J-R(コネクタ中継タイプ)				
種類	コード長	形式 仕様	標準価格(¥)	備考
コード付コネクタ	2m	形EE-1016-R	330	ロボットコード標準タイプ

適合するセンサ形式 形EE-SX67□□-C1J-R(コネクタ中継タイプ)				
種類	コード長	形式 仕様	標準価格(¥)	備考
コード付コネクタ	2m	形EE-1016-R-1	330	ロボットコード標準タイプ

適合するセンサ形式 形EE-SPX74□/84□				
種類	コード長	形式 仕様	標準価格(¥)	備考
コード付コネクタ	1m	形EE-1013	330	

適合するセンサ形式 形EE-SPX301/401、形EE-SPY30□/40□、形EE-SPZ301□/401□				
種類	コード長	形式 仕様	標準価格(¥)	備考
コネクタ		○形EE-1002	95	
コード付	1m	○形EE-1003	210	
NPN/PNP変換コネクタ	0.46m(全長)	形EE-2001	1,420	
コネクタ保持金具		○形EE-1003A	55	形EE-1003専用