




種類／標準価格

(◎印の機種は標準在庫機種です。)

■単品形式……………照光部・ランプ部・本体部を別々にご注文できます。また、メンテパーツ品としての在庫管理にもご利用ください。




●照光部

〈照光タイプ〉
LED用

形状	長方形	正方形	丸形
操作部の色			
赤	◎形A3CJ-500R	◎形A3CA-500R	◎形A3CT-500R
黄	◎形A3CJ-500Y	◎形A3CA-500Y	◎形A3CT-500Y
緑	◎形A3CJ-500GY	◎形A3CA-500GY	◎形A3CT-500GY
白	◎形A3CJ-500W	◎形A3CA-500W	◎形A3CT-500W
標準価格(¥)	159	161	159

注. 赤、黄、白はLEDランプと白熱ランプ共用です。

白熱ランプ用

形状	長方形	正方形	丸形
操作部の色			
赤	◎形A3CJ-500R	◎形A3CA-500R	◎形A3CT-500R
黄	◎形A3CJ-500Y	◎形A3CA-500Y	◎形A3CT-500Y
緑	◎形A3CJ-500G	◎形A3CA-500G	◎形A3CT-500G
白	◎形A3CJ-500W	◎形A3CA-500W	◎形A3CT-500W
青	◎形A3CJ-500A	◎形A3CA-500A	◎形A3CT-500A
標準価格(¥)	159	161	159

●ランプ部

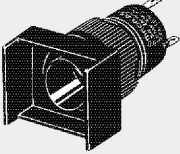
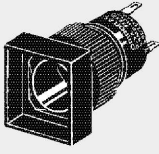
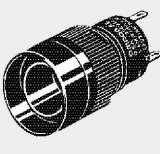
LED

発光色	赤	黄	緑	白	標準価格(¥)
定格電圧					
DC5V	◎形A16-5DR	◎形A16-5DY	◎形A16-5DG	◎形A16-5DW	320
DC12V	◎形A16-12DR	◎形A16-12DY	◎形A16-12DG	◎形A16-12DW	
DC24V	◎形A16-24DR	◎形A16-24DY	◎形A16-24DG	◎形A16-24DW	

白熱ランプ

定格電圧	形式	標準価格(¥)
AC/DC 6V	◎形A16-5	100
AC/DC 14V	◎形A16-12	110
AC/DC 28V	◎形A16-24	180

●本体部

シール性	IP40		
形状	長方形	正方形	丸形
端子の種類			
はんだづけ端子	◎形M2CJ-7001	◎形M2CA-7001	◎形M2CT-7001
標準価格(¥)	470		