


Dサブコネクタ SMTタイプ 形XM3

表面実装に対応した 9極、25極Dサブコネクタ

- ・表面実装タイプなので、基板裏面への部品実装が可能。
- ・基板との位置決めボスにより的確な基板上への実装が可能。
- ・リフローはんだ付けに対応。

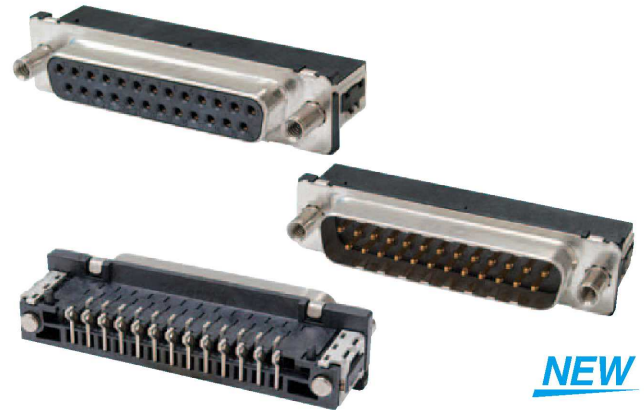

用語の説明

●SMT

SMTとは、Surface Mount Technologyの略。表面実装技術の意。

定格／性能

| | |
|--------|-----------------------------|
| 定格電流 | 3A |
| 定格電圧 | AC300V |
| 接触抵抗 | 25mΩ以下(DC20mV、100mA以下にて) |
| 絶縁抵抗 | 1,000MΩ以上(DC500Vにて) |
| 耐電圧 | AC1,000V 1min(リーク電流1mA以下にて) |
| 挿抜耐久 | 200回 |
| 使用温度範囲 | -55~+105°C(低温にて氷結しないこと) |

材質／処理

| | | |
|---------|-------------------|----------|
| ハウジング | LCP樹脂(UL94V-0)/黒色 | |
| コンタクト | 接触部 | 銅合金/金メッキ |
| | 端子部 | 銅合金/錫メッキ |
| シェル | 鋼/錫メッキ | |
| 固定具 | 銅合金/ニッケルメッキ | |
| ホールドダウン | 銅合金/錫メッキ | |

一覧表

プラグ

| | | | | |
|-----|-------------|--------------------|----------|-----------------|
| 形状 | | | | |
| 付属品 | 固定具なし・取付穴M3 | 固定具なし・取付穴#4-40 UNC | 固定具あり・M3 | 固定具あり・#4-40 UNC |

ソケット

| | | | | |
|-----|-------------|--------------------|----------|-----------------|
| 形状 | | | | |
| 付属品 | 固定具なし・取付穴M3 | 固定具なし・取付穴#4-40 UNC | 固定具あり・M3 | 固定具あり・#4-40 UNC |