



■レベリングブロック OST型 LEVELING BLOCK OST TYPE

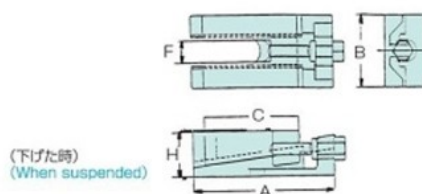

●OST型 寸法表 Dimensions OST type

品番 Part no.	許容荷重 Allowable load (KN)	揚程 Lifting height (mm)	寸法 Size (mm)								製品質量 Weight (kg)	定価 (税込) Price (円)
			A	B	C	D	E	F	H	d		
OST-1	5	4	142	68	83	162	55	16	50	M12	2.5	8,294
OST-2	10	4	182	75	110	210	70	20	62	M16	4.5	12,980
OST-3	25	5	203	100	135	229	85	28	62	M16	6	22,880


■レベリングブロック OS2型 LEVELING BLOCK OS2 TYPE

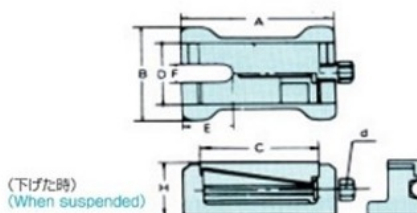

●OS2型 寸法表 Dimensions OS2 type

品番 Part no.	許容荷重 Allowable load (KN)	揚程 Lifting height (mm)	寸法 Size (mm)								製品質量 Weight (kg)	定価 (税込) Price (円)
			A	B	C	D	E	F	H	d		
OS2-1	7	4	125	95	95	60	50	18	66	M12	3	12,540
OS2-2	15	5	170	140	130	87	65	18	80	M16	7.5	19,580
OS2-3	25	6	215	165	160	100	80	30	105	M20	13	29,260
OS2-4	45	6	215	165	160	100	80	30	105	角ネジ	13	36,740

■レベリングブロック OSH型 LEVELING BLOCK OSH TYPE

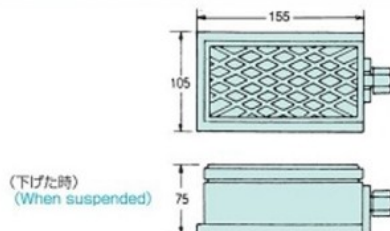

●OSH型 寸法表 Dimensions OSH type

品番 Part no.	許容荷重 Allowable load (KN)	揚程 Lifting height (mm)	製品質量 Weight (kg)	定価 (税込) Price (円)
OSH-1	25	8	6.5	21,340