


■ACスピードコントロールモーター用接続ケーブル (RoHS)

スピードコントロールモーターとスピードコントローラ間の接続ケーブルです。モーターの出力によって種類が異なります。

●ケーブルのシステム構成

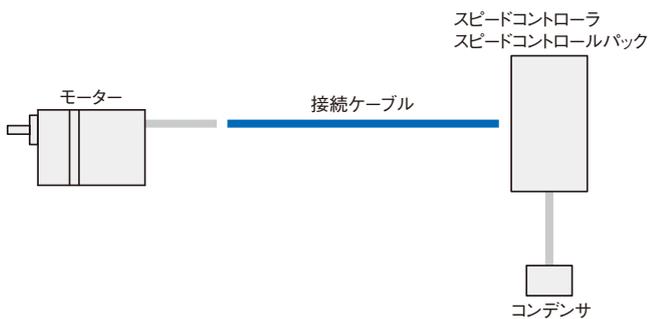

●種類と価格

モーター出力	品名	長さ m	定価
40W以下	FC05	5	3,100円
	FC10	10	5,900円
60W、90W	CC05SS3	5	5,600円
	CC10SS3	10	10,100円


●仕様

心線構成 **FC05、FC10** : AWG18
 絶縁体外径φ3.0 4本
 AWG24
 信号用シールド線 絶縁体外径φ1.5 2本

CC05SS3、CC10SS3 : AWG20
 絶縁体外径φ2.7 4本
 AWG24
 絶縁体外径φ1.7
 信号用シールド線 2本
 冷却ファン用 2本

ケーブル定格 **FC05、FC10** : 80°C 300V
CC05SS3、CC10SS3 : 105°C 300V

仕上がり外径 φ11
 外装シース 耐熱性塩化ビニル

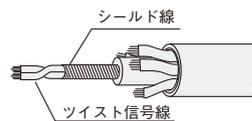

■BHFシリーズ用接続ケーブル (RoHS)

モーター(電磁ブレーキ付タイプは除く)とインバータ間の接続ケーブルです。

●ケーブルのシステム構成



●種類と価格

品名	長さ L (m)	定価
CC01AC04	1	2,800円
CC02AC04	2	3,900円
CC03AC04	3	5,000円
CC05AC04	5	7,200円
CC10AC04	10	12,200円
CC20AC04	20	22,200円

外装シース：耐油、耐熱性塩化ビニル

●注意

●電磁ブレーキ付タイプにはご使用できません。

●外形図 (単位 mm)

