

3 コネクター端子台変換ユニット (RoHS)

ドライバと上位コントローラやセンサを端子台で接続できる変換ユニットです。

1列タイプ



CC36T10E

CC20T10E

- シールドケーブル使用。ケーブル両端に接地しやすいアース線付。
- ドライバ信号名がひと目でわかる信号名表示プレートを付属
- DINレール取り付け可能
- 適用端子：先開端子
- ケーブル長さ：1m


●種類と価格

種類	品名	適用ドライバ	長さ L (m)	定価
36極	CC36T10E	パルス列入力 CN4用 (36ピン)	1	14,500円
20極	CC20T10E	CC-Link 対応 CN6用 (20ピン)	1	13,000円

●外形図 (単位 mm)


CC36T10E

CAD B991

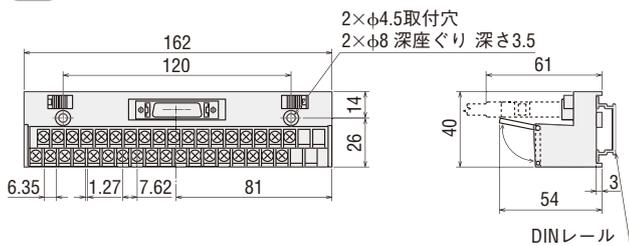

端子台ピン番号

19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

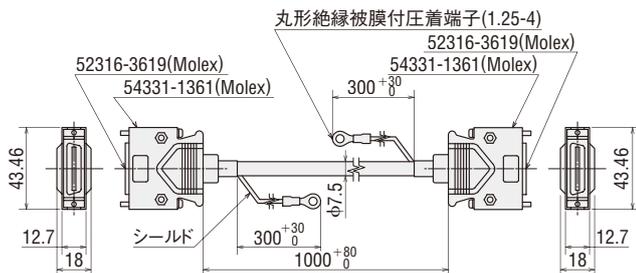

2列タイプ



CC36WT05AE

CC20WT05AE


- シールドケーブル使用。ケーブル両端に接地しやすいアース線付。
- ドライバ信号名がひと目でわかる信号名表示プレートを付属
- DINレール取り付け可能
- 適用端子：丸形端子、先開端子 (ネジを緩めても落下しないネジアップ式端子)
- ケーブル長さ：0.5m、1m
- 配電盤の省スペースに役立つライトアングルタイプコネクタをドライバ側に採用

●種類と価格

種類	品名	適用ドライバ	長さ L (m)	定価
36極	CC36WT05AE	パルス列入力 CN4用 (36ピン)	0.5	14,250円
	CC36WT10AE		1	14,500円
20極	CC20WT05AE	CC-Link 対応 CN6用 (20ピン)	0.5	12,650円
	CC20WT10AE		1	13,000円


CC20T10E

CAD B990

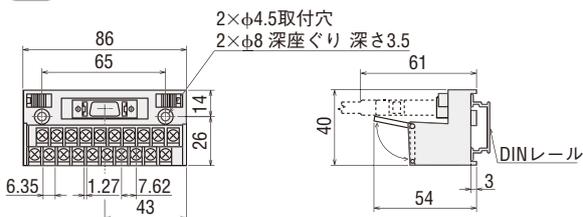

端子台ピン番号


11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

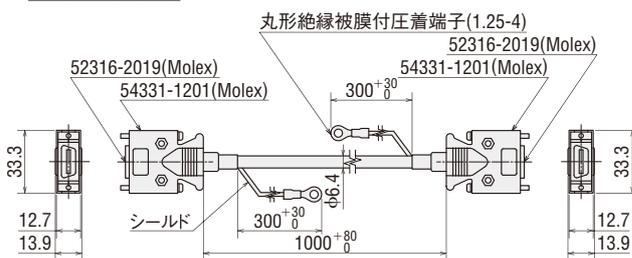

- 適用圧着端子
 - ・ 端子ねじサイズ：M3
 - ・ 締め付けトルク：1.2N・m
 - ・ 最小適用リード線：AWG22 (0.3mm²)

◇注意

- 丸形端子は使用できません。

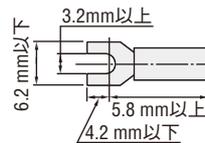

2列タイプの外形図は、ホームページをご確認していただくか、お客様ご相談センターにお問い合わせください。
<http://www.orientalmotor.co.jp/>