

PADP01C RoHS

オリエンタルモーターのUL 認定コンデンサの全てに対応したDIN レール取付金具です。

- コンデンサの回り止めディンプル加工済み。
- エンドプレートがなくても、横すべりしません。



〈使用例〉

●種類と価格


材質：アルミ 表面処理：アルマイト

品名	定価	適用製品
PADP01C	500円	UL 認定全コンデンサに使用可能

●外形図 (単位 mm)

質量：55g

CAD A1063

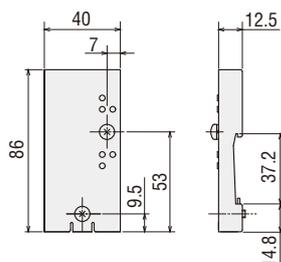

- 概要商品体系
- ケーブル
- カップリング
- 取付金具**
- 配線サポート機器
- 設定・表示機器
- その他

MADP04 RoHS

MADP04-G RoHS

外部速度 (トルク) 設定器用 DIN レール取付金具です。

- 金属製で、強固に取り付けられます。
- エンドプレートがなくても横すべりしません。
- 回り止め穴加工済み。
- ガード金具付 (**MADP04-G**) を使えば、誤接触により設定値が変わるのを防ぐことができます。



〈使用例〉

●種類と価格

材質：SPCC 表面処理：三価クロメート

品名	定価	適用製品
MADP04	900円	PAVR-20KZ AS-SV2
MADP04-G ガード金具付	1,100円	

この製品の詳細情報や使用上のご注意は、取扱説明書をご確認ください。取扱説明書は、ホームページからダウンロードしていただくか、お客様ご相談センターにお問い合わせください。
<http://www.orientalmotor.co.jp/>