

MDS・MDシリーズ

119mm—25mm厚



MDSシリーズ

MDシリーズ

使用電圧範囲：±15% (各電圧共)
 材質
 フレーム：アルミダイカスト
 羽根：ポリカーボネート (難燃グレードV-0)
 焼損保護：焼損防止回路内蔵
 軸受：ボールベアリング

概要
商品体系

プロペラ
ファン

AC入力
MU
MS

AC入力
MR
MRS

AC入力
長寿命
MRE

DC入力
MDS
MD

DC入力
アラーム付
MDA

DC入力
長寿命
MDE

ブロー

AC入力
MB
DC入力
MBD

クロスフロー
ファン

AC入力
MF
DC入力
MFD

クーリング
モジュール

IP2X
FM

IP4X
FM

IP43/55
FM

温度
スイッチ

ヒーティング
モジュール

WEB
掲載製品

オプション

取付

仕様 (RoHS)



シリーズ	スピードタイプ	付加機能	品名		電圧 DC V	電流 A	回転速度 r/min	最大風量 m³/min	最大静圧 Pa	騒音レベル dB(A)
			リード線タイプ	延長ケーブル付タイプ						
MDSシリーズ	スタンダード スピード	なし	MDS1225-12	MDS1225-12H	12	0.58	3000	2.7	70	46
			MDS1225-24	MDS1225-24H	24	0.3				
MDシリーズ	スタンダード スピード	なし	MD1225-12	MD1225-12H	12	0.47	3100	2.5	43	45
			MD1225-24	MD1225-24H	24	0.26				

- リード線タイプのみ DEMKO 認定品です。
- 安全規格について → J-2 ページ

種類と価格

●ファン

◇リード線タイプ

品名	定価
MDS1225-12	4,100円
MDS1225-24	4,100円
MD1225-12	3,300円
MD1225-24	3,300円

製品には、次のものが含まれています。
ファン、取扱説明書

◇延長ケーブル付タイプ

品名	定価
MDS1225-12H	4,600円
MDS1225-24H	4,600円
MD1225-12H	3,800円
MD1225-24H	3,800円


製品には、次のものが含まれています。
ファン、延長ケーブル、取扱説明書

●セット品

◇リード線タイプ

品名	定価
T-MDS1225-12-G	4,650円
T-MDS1225-24-G	4,650円
T-MD1225-12-G	3,850円
T-MD1225-24-G	3,850円

セット品には、次のものが含まれています。

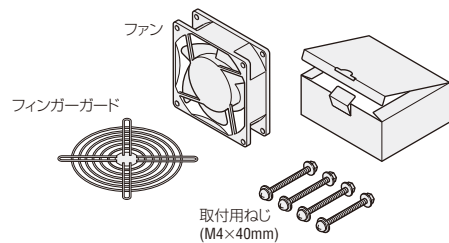


◇延長ケーブル付タイプ

品名	定価
T-MDS1225-12HG	5,150円
T-MDS1225-24HG	5,150円
T-MD1225-12HG	4,350円
T-MD1225-24HG	4,350円

風量—静圧特性

(ファン単体時の特性です。)

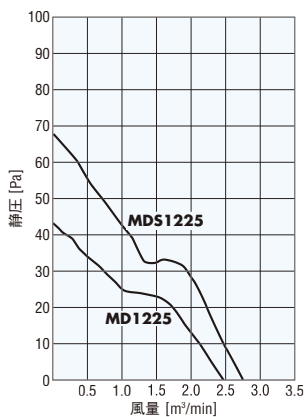

外形図 (単位 mm)

●MDSシリーズ

◇リード線タイプ

質量：0.3kg
 CAD E020

