

# フィンガーガードユニット IP2X仕様

## □ 119mm—25mm厚ファン搭載



使用電圧範囲：±15%  
(C-MDA1225：±10%)

材質

筐体：ポリカーボネート(難燃グレードV-0)

搭載ファン

ファンフレーム：アルミダイカスト

羽根：ポリカーボネート(難燃グレードV-0)

搭載ファン

焼損保護：焼損防止回路内蔵

軸受：ボールベアリング

### 仕様 (RoHS)

| 風向き        | 品名                | 外形寸法<br>幅×高さ<br>mm | 付加機能<br>( )内はアラーム仕様 | 電圧<br>DC V | 電流<br>A | 回転速度<br>r/min | 最大風量<br>m <sup>3</sup> /min | 最大静圧<br>Pa | 騒音レベル<br>dB(A) |
|------------|-------------------|--------------------|---------------------|------------|---------|---------------|-----------------------------|------------|----------------|
| 吐出し<br>タイプ | C-MD1225-24H-GEG  | 161×158            | なし                  | 24         | 0.26    | 2950          | 2.2                         | 44         | 49             |
|            | C-MDS1225-24H-GEG |                    | なし                  |            | 0.31    |               |                             |            |                |
|            | C-MDA1225-24H-GEG |                    | 回転低下アラーム<③>         |            | 0.33    |               |                             |            |                |
| 吸込み<br>タイプ | C-MD1225-24H-GSG  |                    | なし                  | 24         | 0.27    | 2950          | 2.2                         | 44         | 48             |
|            | C-MDS1225-24H-GSG |                    | なし                  |            | 0.31    |               |                             |            |                |
|            | C-MDA1225-24H-GSG |                    | 回転低下アラーム<③>         |            | 0.33    |               |                             |            |                |

●アラーム仕様③について → 30ページ

●外形図 → 24ページ 外形図番号 ①

### 種類と価格

#### ●吐出しタイプ

| 品名                | 定価     |
|-------------------|--------|
| C-MD1225-24H-GEG  | 4,100円 |
| C-MDS1225-24H-GEG | 4,900円 |
| C-MDA1225-24H-GEG | 5,400円 |

#### ●吸込みタイプ


| 品名                | 定価     |
|-------------------|--------|
| C-MD1225-24H-GSG  | 4,100円 |
| C-MDS1225-24H-GSG | 4,900円 |
| C-MDA1225-24H-GSG | 5,400円 |

—製品には、次のものが含まれています。

制御盤ファンユニット、延長ケーブル(1m)、取付用ねじセット(タッピンねじ、スピードナット)、取扱説明書

### 風量—静圧特性

#### ●吐出しタイプ

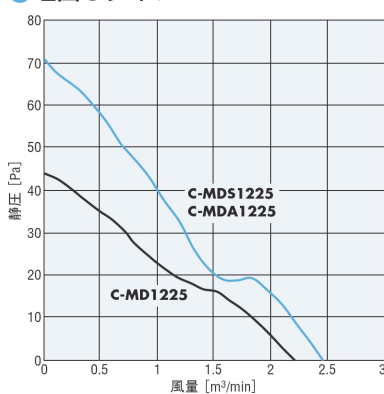

#### ●吸込みタイプ

