

ダクトは 悟空!

GOKU®



「悟空」は強くてしなやか。

悟空は軽量でありながら、3層のアルミ箔とピッチの短い高炭素鋼線が、独自の加工技術によって整合されています。また現場の状況に合わせた自在な施工を可能とし、型くずれしにくい特徴をもっています。

【断面図】

【側面図】

※φ50mmタイプは、鋼線のピッチが10mm幅になっています。

<使用条件> 最小曲半径：R=1/2Dia. 最大使用風速：30m/s
 最大使用温度：-30℃～250℃ 最大使用静圧：-250Pa～+3,000Pa

定価表

呼径φ 50mmから500mmまでの16種類をご用意しています。


φ50	¥7,300	φ250	¥17,500
φ75	¥7,300	φ275	¥20,000
φ100	¥7,500	φ300	¥22,500
φ125	¥9,000	φ325	¥26,000
φ150	¥10,000	φ350	¥27,500
φ175	¥12,000	φ400	¥31,500
φ200	¥14,000	φ450	¥39,000
φ225	¥15,500	φ500	¥45,000

10m/1本

※上記料金には消費税は含まれておりません。

テープとビスだけの カンタン取り付け

ダクトをピンと伸ばしてから、ビス止めする箇所にテープを巻いて接続先に合わせます。接続させたらビスを2～3カ所打ち、最後にテープを巻いて仕上げます。

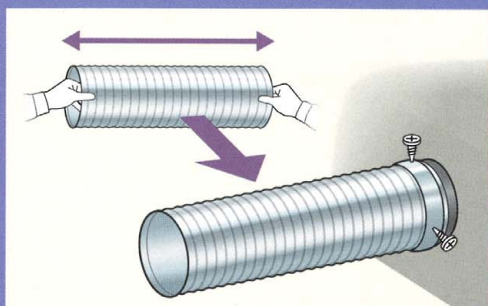

取り付け方の詳細はホームページをご覧ください。

悟空はトルコAFS社の製品です。

