


管用平行ねじゲージ(LG)

Parallel pipe threads

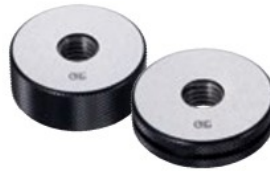

A級 (従来JIS)
Class A (Previous JIS)

管用平行ねじゲージ(PF) Parallel pipe threads

呼び Thread Size	プラグ Plug									リング Ring						
	GPIP		GPWP		GP		IP		WP		GR		IR		WR	
	精度 Class	ツールNo. EDP No. 標準価格 (Yen)	精度 Class	ツールNo. EDP No. 標準価格 (Yen)	精度 Class	ツールNo. EDP No. 標準価格 (Yen)	精度 Class	ツールNo. EDP No. 標準価格 (Yen)	精度 Class	ツールNo. EDP No. 標準価格 (Yen)	精度 Class	ツールNo. EDP No. 標準価格 (Yen)	精度 Class	ツールNo. EDP No. 標準価格 (Yen)	精度 Class	ツールNo. EDP No. 標準価格 (Yen)
PF 1/8 - 28	A	35710 ¥33,600	A	35711 ¥33,600	A/B	35712 ¥16,800	A	35713 ¥16,800	A	35714 ¥16,800	A/B	35717 ¥33,600	A	35718 ¥33,600	A	35719 ¥33,600
PF 1/4 - 19	A	35720 ¥34,600	A	35721 ¥34,600	A/B	35722 ¥17,300	A	35723 ¥17,300	A	35724 ¥17,300	A/B	35727 ¥34,600	A	35728 ¥34,600	A	35729 ¥34,600
PF 3/8 - 19	A	35730 ¥37,200	A	35731 ¥37,200	A/B	35732 ¥18,600	A	35733 ¥18,600	A	35734 ¥18,600	A/B	35737 ¥37,200	A	35738 ¥37,200	A	35739 ¥37,200
PF 1/2 - 14	A	35740 ¥44,800	A	35741 ¥44,800	A/B	35742 ¥22,400	A	35743 ¥22,400	A	35744 ¥22,400	A/B	35747 ¥44,800	A	35748 ¥44,800	A	35749 ¥44,800
PF 5/8 - 14	A	35750 ¥47,400	A	35751 ¥47,400	A/B	35752 ¥23,700	A	35753 ¥23,700	A	35754 ¥23,700	A/B	35757 ¥47,400	A	35758 ¥47,400	A	35759 ¥47,400
PF 3/4 - 14	A	35760 ¥50,400	A	35761 ¥50,400	A/B	35762 ¥25,200	A	35763 ¥25,200	A	35764 ¥25,200	A/B	35767 ¥50,400	A	35768 ¥50,400	A	35769 ¥50,400
PF 7/8 - 14	A	35770 ¥54,600	A	35771 ¥54,600	A/B	35772 ¥27,300	A	35773 ¥27,300	A	35774 ¥27,300	A/B	35777 ¥54,600	A	35778 ¥54,600	A	35779 ¥54,600
PF 1 - 11	A	35780 ¥65,800	A	35781 ¥65,800	A/B	35782 ¥32,900	A	35783 ¥32,900	A	35784 ¥32,900	A/B	35787 ¥65,800	A	35788 ¥65,800	A	35789 ¥65,800
PF 1 1/8 - 11	A	35790 ¥74,600	A	35791 ¥74,600	A/B	35792 ¥37,300	A	35793 ¥37,300	A	35794 ¥37,300	A/B	35797 ¥74,600	A	35798 ¥74,600	A	35799 ¥74,600
PF 1 1/4 - 11	A	35800 ¥81,200	A	35801 ¥81,200	A/B	35802 ¥40,600	A	35803 ¥40,600	A	35804 ¥40,600	A/B	35807 ¥81,200	A	35808 ¥81,200	A	35809 ¥81,200
PF 1 1/2 - 11	A	35810 ¥94,000	A	35811 ¥94,000	A/B	35812 ¥47,000	A	35813 ¥47,000	A	35814 ¥47,000	A/B	35817 ¥94,000	A	35818 ¥94,000	A	35819 ¥94,000
PF 1 3/4 - 11	A	35820 ¥112,600	A	35821 ¥112,600	A/B	35822 ¥56,300	A	35823 ¥56,300	A	35824 ¥56,300	A/B	35827 ¥112,600	A	35828 ¥112,600	A	35829 ¥112,600
PF 2 - 11	-	-	-	-	A/B	35832 ¥64,500	A	35833 ¥64,500	A	35834 ¥64,500	A/B	35837 ¥129,000	A	35838 ¥129,000	A	35839 ¥129,000
PF 2 1/4 - 11	-	-	-	-	A/B	9332512 ¥77,400	A	9332513 ¥77,400	A	9332514 ¥77,400	A/B	9332517 ¥154,800	A	9332518 ¥154,800	A	9332519 ¥154,800
PF 2 1/2 - 11	-	-	-	-	A/B	9332532 ¥90,900	A	9332533 ¥90,900	A	9332534 ¥90,900	A/B	9332537 ¥181,800	A	9332538 ¥181,800	A	9332539 ¥181,800
PF 3 - 11	-	-	-	-	A/B	9332572 ¥118,000	A	9332573 ¥118,000	A	9332574 ¥118,000	A/B	9332577 ¥236,000	A	9332578 ¥236,000	A	9332579 ¥236,000
PF 3 1/2 - 11	-	-	-	-	A/B	9332592 ¥140,000	A	9332593 ¥140,000	A	9332594 ¥140,000	A/B	9332597 ¥280,000	A	9332598 ¥280,000	A	9332599 ¥280,000
PF 4 - 11	-	-	-	-	A/B	9332612 ¥164,000	A	9332613 ¥164,000	A	9332614 ¥164,000	A/B	9332617 ¥328,000	A	9332618 ¥328,000	A	9332619 ¥328,000

※ 1 : 通り側ゲージ (GP, GR) はA級B級共用です。

※ 1 : GO gauges (GP, GR) can be used by both class A and class B.

在庫区分は全てD(標準在庫品)となります。

Stock are categorized in section D (Standard stock item).