
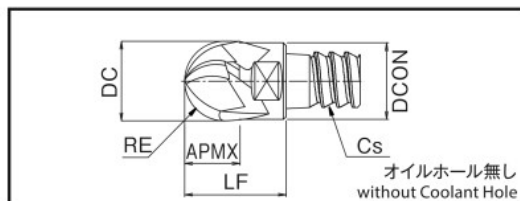


ボール形状

Ball Type

PXM PXBE

切削条件 Cutting Conditions | P1049

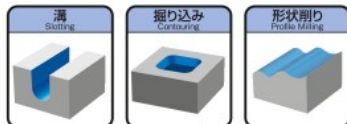

オイルホール無し without Coolant Hole

PXBE-P 3枚刃 能力型 ボール形状 Three Flutes, Multi-purpose, Ball Type

(単位:mm) (Unit:mm)

ツールNo. EDP No.	呼び Designation	外径 DC	ボール半径 RE	刃数 ZEP	刃長 APMX	全長 LF	首径 DCON	ねじれ角 FHA	締結規格 Cs	材種 Grades	標準価格 (Yen)
7830270	PXBE100C10-03R050-P	10	5	3	7	13	9.7	45°	C10	XP3320	12,700
7830271	PXBE120C12-03R060-P	12	6	3	8.4	14.4	11.7	45°	C12	XP3320	13,300
7830272	PXBE160C16-03R080-P	16	8	3	11.2	18.7	15.7	45°	C16	XP3320	20,400
7830273	PXBE200C20-03R100-P	20	10	3	14	21.5	19.6	45°	C20	XP3320	24,100

PXBE-N 3枚刃 耐久型 ボール形状 Three Flutes, Heavy-duty, Ball Type

(単位:mm) (Unit:mm)

ツールNo. EDP No.	呼び Designation	外径 DC	ボール半径 RE	刃数 ZEP	刃長 APMX	全長 LF	首径 DCON	ねじれ角 FHA	締結規格 Cs	材種 Grades	標準価格 (Yen)
7830250	PXBE100C10-03R050-N	10	5	3	7	13	9.7	45°	C10	XP3320	12,700
7830251	PXBE120C12-03R060-N	12	6	3	8.4	14.4	11.7	45°	C12	XP3320	13,300
7830252	PXBE160C16-03R080-N	16	8	3	11.2	18.7	15.7	45°	C16	XP3320	20,400
7830253	PXBE200C20-03R100-N	20	10	3	14	21.5	19.6	45°	C20	XP3320	24,100

適用ホルダはp.965をご覧ください。 See page 965 for applicable holders.

超硬エンドミル
CARBIDE END MILLSハイスエンドミル
HSS END MILLSインテグラル
ツール
INTEGRAL TOOLSPECIFICATION CHART
形状寸法表各種説明
OTHER PRODUCTS索引
INDEXフェニックス
PHOENIXワルター
WALTERセラテジット
CERATIZITFACE MILLING CUTTERS
正面フライスSHOULDER CUTTERS
肩削りカッタHIGH FEED CUTTERS
高送りラジアスRADIUS CUTTERS
丸駒カッタPCD CUTTERS
PCDカッタFOR FINISHING CUTTERS
仕上げ用EXCHANGEABLE HEAD
END MILLS
ヘッド交換式
エンドミルSCREW-FIT TYPES
ねじ込みタイプ
MULTI-FUNCTION CUTTERS・
COUNTERBORING
多機能カッタ・
座ぐりDRILLS
ドリル