


表57： ミニアチュアCH, MCHシリーズ寸法表

スタンダード標準型防錆型	主要寸法 (mm)								取付ボルト		玉列数	リニアベアリング型番	質量 (kg)	基本定格荷重		
	d	H	h _{±0.02}	t	W	T _{±0.02}	L	ℓ	S ₁	S ₂				C (N)	C ₀ (N)	
CH3 MCH3	3	0 -0.008	14	9	3	10	5	14	8	M3	M2	4	L3 ML3	0.006	45	40
CH4 MCH4	4		16	10	3	12	6	16	10	M3	M2	4	L4 ML4	0.009	59	60
CH5 MCH5	5		18	11	3	14	7	19	12	M3	M2	4	L5 ML5	0.013	123	110

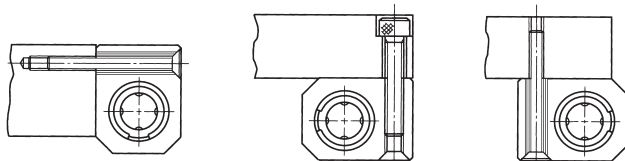

軸径3～40mmのアルミ製リニアハウジングで最も軽薄短小化された軸受箱シリーズです。リニアベアリングが1個入りのCHシリーズと2個入りのCHWシリーズがあり、防錆型リニアベアリング入りMシリーズ、Uウルトラシリーズもあります。また取付方法も自在性を持たせた設計がされています。

呼び番号 **CH5 -G -2-M2×20**

型番
標準型
M-防錆型

グリース
無記号 | グリースなし
G | 標準グリース
CG | クリーングリース
VG | 真空グリース
HG | 高温グリース
FG | 食品グリース
※グリースの性状P40参照

ボルト本数-ボルトサイズ
皿小ネジ
セット納入

推奨皿小ネジ

軸径 (d)	皿小ネジ S ₂	
	呼び径	長さ
3	M2	16
4.5	M2	20

※上記以外の長さをご希望の場合は、別途お問い合わせ下さい。