

表79：LFD-MF, MLFD-MFシリーズ寸法表

単位：mm

型番	防錆型	主要寸法								基本定格荷重 (N)		動許容モーメント (N·m)	
標準型	防錆型	d	D	L	Df	t	Dp	S	C	C ₀	M		
LFD16MF	MLFD16MF	16	⁰ / _{-0.009}	28	⁰ / _{-0.021}	79	48	6	38	M4	1248	1300	11.3
LFD20MF	MLFD20MF	20		32		91	54	8	43	M5	2083	2020	23.8
LFD25MF	MLFD25MF	25	⁰ / _{-0.010}	40	⁰ / _{-0.025}	123	62	8	51	M5	3517	3570	51.4
LFD30MF	MLFD30MF	30		45		133	74	10	60	M6	5273	5010	85.6

呼び番号 **LFD20MF -CG -4-M5×20**

U：ウルトラシリーズは受注生産で納入いたします。

型番
標準型
M-防錆型

グリース
CG クリーングリース
VG 真空グリース
HG 高温グリース
FG 食品グリース
※グリースの性状P40参照
*Gグリース入りが標準

ボルト本数-ボルトサイズ
六角穴付ボルト
(三価クロメート)
セット納入

推奨六角穴付ボルト
軸径 (d) 六角穴付ボルト 呼び径 長さ
16 M4 12, 16, 20
20, 25 M5 16, 20, 25
30 M6 20, 25, 30
※上記以外の長さをご希望の場合は、別途お問い合わせ下さい。

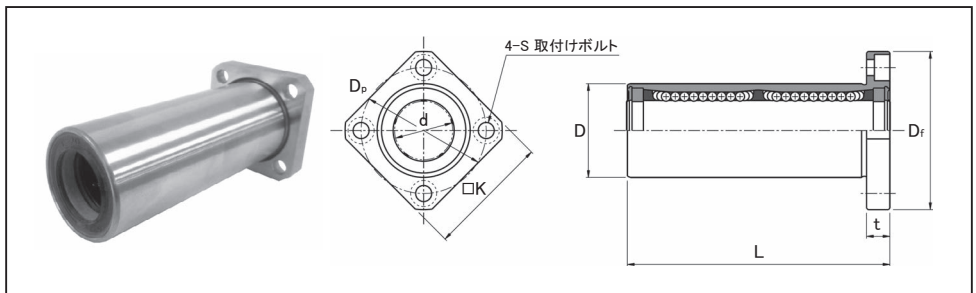


表80：LFDK-MF, MLFDK-MFシリーズ寸法表

単位：mm

型番	防錆型	主要寸法								基本定格荷重 (N)		動許容モーメント (N·m)		
標準型	防錆型	d	D	L	Df	K	t	Dp	S	C	C ₀	M		
LFDK16MF	MLFDK16MF	16	⁰ / _{-0.009}	28	⁰ / _{-0.021}	79	48	37	6	38	M4	1248	1300	11.3
LFDK20MF	MLFDK20MF	20		32		91	54	42	8	43	M5	2083	2020	23.8
LFDK25MF	MLFDK25MF	25	⁰ / _{-0.010}	40	⁰ / _{-0.025}	123	62	50	8	51	M5	3517	3570	51.4
LFDK30MF	MLFDK30MF	30		45		133	74	58	10	60	M6	5273	5010	85.6

呼び番号 **LFDK20MF -CG -4-M5×20**

U：ウルトラシリーズは受注生産で納入いたします。

型番
標準型
M-防錆型

グリース
CG クリーングリース
VG 真空グリース
HG 高温グリース
FG 食品グリース
※グリースの性状P40参照
*Gグリース入りが標準

ボルト本数-ボルトサイズ
六角穴付ボルト
(三価クロメート)
セット納入

推奨六角穴付ボルト
軸径 (d) 六角穴付ボルト 呼び径 長さ
16 M4 12, 16, 20
20, 25 M5 16, 20, 25
30 M6 20, 25, 30
※上記以外の長さをご希望の場合は、別途お問い合わせ下さい。