

表88 : LFL-MF, MLFL-MFシリーズ寸法表

単位 : mm

型番	標準型	防錆型	主要寸法							基本定格荷重 (N)		動許容モーメント (N・m)	
型番	標準型	防錆型	d	D	L	Df	t	Dp	S	C	C ₀	M	
LFL16MF	MLFL16MF	16	$\begin{matrix} 0 \\ -0.015 \end{matrix}$	32	$\begin{matrix} 0 \\ -0.025 \end{matrix}$	114	54	8	43	M5	1248	1300	27.1
LFL20MF	MLFL20MF	20	$\begin{matrix} 0 \\ -0.018 \end{matrix}$	40	$\begin{matrix} 0 \\ -0.030 \end{matrix}$	129	62	8	51	M5	2083	2020	56.4
LFL25MF	MLFL25MF	25	$\begin{matrix} 0 \\ -0.018 \end{matrix}$	45	$\begin{matrix} 0 \\ -0.030 \end{matrix}$	176	74	10	60	M6	3517	3570	123.3
LFL30MF	MLFL30MF	30	$\begin{matrix} 0 \\ -0.018 \end{matrix}$	52	$\begin{matrix} 0 \\ -0.030 \end{matrix}$	193	82	10	67	M6	5273	5010	201.1

呼び番号 **LFL20MF -CG -4-M5×20**

U : ウルトラシリーズは受注生産で納入いたします。

型番
標準型
M-防錆型

グリース
CG クリーングリース
VG 真空グリース
HG 高温グリース
FG 食品グリース
※グリースの性状P40参照
*Gグリース入りが標準

ボルト本数-ボルトサイズ
六角穴付ボルト
(三価クロメート)
セット納入

推奨六角穴付ボルト
軸径 (d) 呼び径 長さ
16, 20 M5 16, 20, 25
25, 30 M6 20, 25, 30
※上記以外の長さをご希望の場合は、別途お問い合わせ下さい。

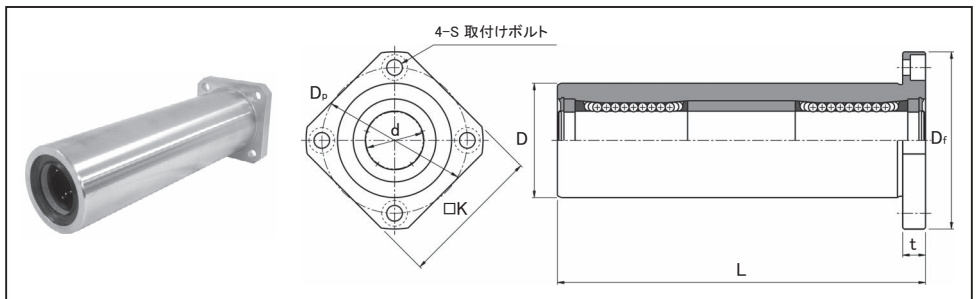


表89 : LFLK-MF, MLFLK-MFシリーズ寸法表

単位 : mm

型番	標準型	防錆型	主要寸法							基本定格荷重 (N)		動許容モーメント (N・m)		
型番	標準型	防錆型	d	D	L	Df	K	t	Dp	S	C	C ₀	M	
LFLK16MF	MLFLK16MF	16	$\begin{matrix} 0 \\ -0.015 \end{matrix}$	32	$\begin{matrix} 0 \\ -0.025 \end{matrix}$	114	54	42	8	43	M5	1248	1300	27.1
LFLK20MF	MLFLK20MF	20	$\begin{matrix} 0 \\ -0.018 \end{matrix}$	40	$\begin{matrix} 0 \\ -0.030 \end{matrix}$	129	62	50	8	51	M5	2083	2020	56.4
LFLK25MF	MLFLK25MF	25	$\begin{matrix} 0 \\ -0.018 \end{matrix}$	45	$\begin{matrix} 0 \\ -0.030 \end{matrix}$	176	74	58	10	60	M6	3517	3570	123.3
LFLK30MF	MLFLK30MF	30	$\begin{matrix} 0 \\ -0.018 \end{matrix}$	52	$\begin{matrix} 0 \\ -0.030 \end{matrix}$	193	82	64	10	67	M6	5273	5010	201.1

呼び番号 **LFLK20MF -CG -4-M5×20**

U : ウルトラシリーズは受注生産で納入いたします。

型番
標準型
M-防錆型

グリース
CG クリーングリース
VG 真空グリース
HG 高温グリース
FG 食品グリース
※グリースの性状P40参照
*Gグリース入りが標準

ボルト本数-ボルトサイズ
六角穴付ボルト
(三価クロメート)
セット納入

推奨六角穴付ボルト
軸径 (d) 呼び径 長さ
16, 20 M5 16, 20, 25
25, 30 M6 20, 25, 30
※上記以外の長さをご希望の場合は、別途お問い合わせ下さい。