


シーリング

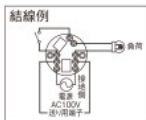

Ⓜ **WG3010B**
希望小売価格 **280円**(税抜)
ハイシーリング(黒)
(送り端子付)
6A 250V



Ⓜ **WG7000W**
希望小売価格 **210円**(税抜)
丸型引掛キャップ
(ミルクィーホワイト)
6A 125V

フルカラーレセップ

適合電球 ●白熱灯 ●電球形蛍光灯 ●※LED電球
※パナソニック製LED電球での確認による。(2016年4月現在)



Ⓜ **WW3404WK** 希望小売価格 **520円**(税抜)
フルレセップタクル(ミルクィーホワイト) 6A 250V



Ⓜ **WW3410WK** 希望小売価格 **430円**(税抜)
引掛フルカラーレセップ(ミルクィーホワイト) 1A 125V



Ⓜ **WW9002W** 希望小売価格 **500円**(税抜)
フルカラーレセップカバー(ミルクィーホワイト)



Ⓜ **WW4404WK** 希望小売価格 **1,020円**(税抜)
フルカラーレセップ(ミルクィーホワイト)6A 250V



Ⓜ **WW4410WK** 希望小売価格 **1,290円**(税抜)
引掛フルカラーレセップ(送り端子付)(ミルクィーホワイト) 1A 125V

構成部材



WW3404WK WW9002W

構成部材



WG4000W WW3410WK WW9002W

レセップタクル・ソケット

適合電球 ●白熱灯 ●電球形蛍光灯 ●※LED電球
※パナソニック製LED電球での確認による。(2016年4月現在)

レセップタクル



Ⓜ **WW3403** 希望小売価格 **290円**(税抜)
送り付レセップタクルB(黒) 6A 250V
Ⓜ **WW3402** 希望小売価格 **260円**(税抜)送りなしもあります。



Ⓜ **WW3202** 希望小売価格 **880円**(税抜)
ブルレセップタクルB(黒) 3A 250V



Ⓜ **WW9004** 希望小売価格 **180円**(税抜)
セードホルダ(黒)

農芸用防水分岐コンセント

散水や雨などを気にせず、防蟻灯などの電源供給が可能です。

3.5mm²ケーブルへの接続に最適。




コンセント用防水カバー

適合電線 600Vビニル絶縁ビニルキャブタイプケーブル(VCT)2mm²・3.5mm²
結線方法 押し縮め結線または、圧着端子結線(適用圧着端子 JIS C 2805 R2-4、R5.5-4相当品)
施工状態図



コンセント用防水カバー

Ⓜ **WW2421** 希望小売価格 **1,250円**(税抜)
農芸用防水分岐コンセント(黒)(VCTケーブル接続用)
Ⓜ **WW2422** 希望小売価格 **2,000円**(税抜)
農芸用防水分岐ダタルコンセント(黒)(VCTケーブル接続用)

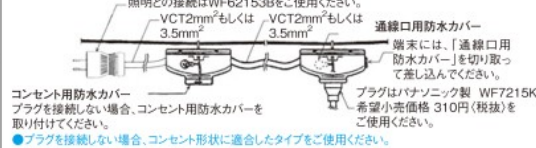

防水ソケット

適合電球 ●白熱灯 ●電球形蛍光灯 ●※LED電球
※パナソニック製LED電球での確認による。(2016年4月現在)



E26

Ⓜ **WW2410** 希望小売価格 **840円**(税抜)
農芸用防水ソケット(より線・単線両用吊り下げターミナル付)ターミナル部 20A 300V
ソケット部 6A 250V



E26

Ⓜ **WW2400** 希望小売価格 **580円**(税抜)
防水ソケット(30cmリード線付) 6A 250V

ソケット

適合電球 ●白熱灯 ●電球形蛍光灯 ●※LED電球
※パナソニック製LED電球での確認による。(2016年4月現在)



E26

Ⓜ **WW1001** 希望小売価格 **260円**(税抜)
キーソケット(黒) 6A 250V



E26

Ⓜ **WW1020** 希望小売価格 **390円**(税抜)
ラジオソケット(黒) 6A 125V

●詳しい内容が必要な場合は仕様書をご請求ください。

寸法図

