

照明パーツ・コンセント・プルスイッチ・キャノピスイッチ・リーラーコンセント

照明パーツ(スタンド用ソケット)

●白熱電球60W以下、電球形蛍光灯22W以下、LED電球11W以下でご使用ください。(2016年3月時点 パナソニック製電球での確認による。)



Ⓜ WW1220B 希望小売価格 750円(税抜)
スタンド用親子プルソケット(黒)3A 250V



Ⓜ WW1200B 希望小売価格 550円(税抜)
スタンド用プルソケット(黒)3A 250V



Ⓜ WW1420B 希望小売価格 390円(税抜)
スタンド用パイプキーレスソケット(黒)6A 250V

コンセント



Ⓜ WK1102 希望小売価格 440円(税抜)
コンセント2型(ラクダ)
(スイッチ回路付)15A 125V

プルスイッチ



Ⓜ WS3202K 希望小売価格 480円(税抜)
10A角形プルスイッチ(ラクダ)
10A 250V

小型キャノピスイッチ



Ⓜ WS5201H 希望小売価格 360円(税抜)
小型キャノピスイッチ(グレー)3A 300V

■キャノピスイッチのコンパクト化
蛍光灯器具(直付直管型)のスリム化、ソケットの連結化に伴う取り付けスペースの縮小に対応

- 小型化・薄型化体積約60% (比:WS5201H)
- 木ねじでの取り付けはできません。

■取付方法(ナット取付専用)

小型キャノピスイッチ
鉄板 ナット
穴あけ寸法 φ11~φ12mm

キャノピスイッチ



Ⓜ WS5201H 希望小売価格 360円(税抜)
キャノピスイッチ 3A 300V

リーラーコンセント

上下に動くコンセント、天井から電源がとれ配線スッキリ。
電源プラグが勝手に抜けない、抜け止めコンセントタイプもご用意。

一般用

天井面適合
コンセント
WF2315BK・WK
(別売)

●WG878281Wはコンセント部は電源プラグが勝手に抜けない抜け止めコンセント形状です。

コンセント部
WG878281W
WG871281W

Ⓜ WG878281W 希望小売価格 8,400円(税抜)
抜け止め接地リーラーコンセント
(接地2P15A引掛キャップ付・1.8m)

Ⓜ WG871281W 希望小売価格 8,100円(税抜)
接地リーラーコンセント(接地2P15A引掛キャップ付・1.8m)
15A 125V 心線:2.0mm²(0.12mm180心)

Ⓜ WG888281W 希望小売価格 9,000円(税抜)
露出増設用抜け止め接地リーラーコンセント
(接地2P15A引掛キャップ付・1.8m)

Ⓜ WG888281W 希望小売価格 9,000円(税抜)
露出増設用抜け止め接地リーラーコンセント
(接地2P15A引掛キャップ付・1.8m)

露出増設用

適合露出ボックス(別売)
DZB265KE
DZB275KE
DZB261KE
DZB271KEなど

天井面適合
コンセント
WF2315BK・WK
(別売)

●露出ボックスとの組み合わせで増設時、露出取付が可能。また、天井面の埋込コンセントに取り付けることもできます。

●露出および埋込みボックス両方で使用できます。

●コンセント部は電源プラグが勝手に抜けない抜け止めコンセント形状です。

コンセント部

おすすめ


店舗(クリーニング店、デパート、スーパー、洋装店、理髪店)事務所、学校(会議室、実験室)住宅(台所)畜産(搾乳機)などに

豊富に揃った天井用プレート

姿	品番	品名	希望小売価格(税抜)
○	Ⓜ WN8011W	フルカラーモダン大丸型天井用プレート1コ用(ミルクホワイト)	480円
○	Ⓜ WN8012W	フルカラーモダン大丸型天井用プレート2コ用(ミルクホワイト)	
○	Ⓜ WN8013W	フルカラーモダン大丸型天井用プレート3コ用(ミルクホワイト)	
○	Ⓜ WN8083W	フルカラーモダン大丸型天井用コンセントプレート(ミルクホワイト)	
φ35.5	Ⓜ WN8083W	フルカラーモダン大丸型天井用コンセントプレート(ミルクホワイト)	480円
φ41.5	Ⓜ WN8084W	フルカラーモダン大丸型天井用φ41コンセントプレート(ミルクホワイト)	

特長

- 天井から電源がとれスッキリ配線。
- 高容量機器に対応した15A定格容量。
- 耐伸縮性に優れた特殊コード、特殊ケーブルを採用。

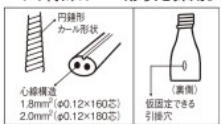

●詳しい内容が必要な場合は仕様書をご請求ください。

寸法図

