



キャップ・コードコネクタ・中間スイッチ・分岐ソケット・その他


キャップ・コードコネクタ・接地15Aタフキャップ・小形接地15Aゴムキャップ

キャップ・コードコネクタ




ローリングキャップ 15A 125V

| | | |
|------------|----------|-----------|
| 包装 | なし | 商パック |
| ホワイト | ◎WH4029W | ◎WH4029WP |
| ブラック | — | ◎WH4029BP |
| 希望小売価格(税抜) | 220円 | 230円 |

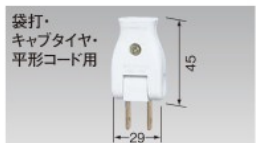

スナップキャップ 15A 125V

| | | |
|------------|----------|-----------|
| 包装 | なし | 商パック |
| ホワイト | ◎WH4021W | ◎WH4021WP |
| ブラック | ◎WH4021B | ◎WH4021BP |
| 希望小売価格(税抜) | 180円 | 190円 |

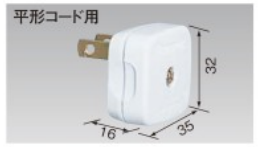

コーナーキャップ 15A 125V

| | | |
|------------|----------|-----------|
| 包装 | なし | 商パック |
| グレー | ◎WH4019 | ◎WH4019PK |
| ホワイト | ◎WH4019W | ◎WH4019WP |
| 希望小売価格(税抜) | 120円 | 130円 |



ベター小型キャップ 15A 125V

| | | |
|------------|----------|-----------|
| 包装 | なし | 商パック |
| ホワイト | ◎WH4415 | ◎WH4415P |
| ブラック | ◎WH4415B | ◎WH4415BP |
| グレー | ◎WH4415H | ◎WH4415HP |
| 希望小売価格(税抜) | 105円 | 115円 |



ベターキャップ 15A 125V

| | | |
|------------|----------|-----------|
| 包装 | なし | 商パック |
| ホワイト | ◎WH4015 | ◎WH4015PK |
| ブラック | ◎WH4015B | — |
| 希望小売価格(税抜) | 110円 | 120円 |



ベター小型コードコネクタボディ 15A 125V

| | | |
|------------|----------|-----------|
| 包装 | なし | 商パック |
| ホワイト | ◎WH4615 | ◎WH4615P |
| ブラック | ◎WH4615B | ◎WH4615BP |
| グレー | ◎WH4615H | ◎WH4615HP |
| 希望小売価格(税抜) | 125円 | 135円 |



ベター小型コードコネクタ 15A 125V


| | | |
|------------|----------|-----------|
| 包装 | なし | 商パック |
| ホワイト | ◎WH4515 | ◎WH4515P |
| ブラック | ◎WH4515B | — |
| グレー | ◎WH4515H | ◎WH4515HP |
| 希望小売価格(税抜) | 230円 | 250円 |



◎WH4007 希望小売価格 180円(税抜)
ゴムキャップ 15A 125V
◎商パック WH4007P 希望小売価格 200円(税抜)



◎WH4000 希望小売価格 145円(税抜)
ポニーキャップ 15A 125V

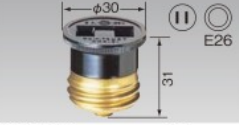

◎WH4101 希望小売価格 145円(税抜)
セラボディ 6A 125V
◎商パック WH4101PK 希望小売価格 160円(税抜)




◎WH80129W 希望小売価格 540円(税抜)
丸ピン専用アダプタ 10A 125V
適用栓刃 ピン刃(DIN・CEE規格)



◎WF5113 希望小売価格 430円(税抜)
ホーム接地15A コーナーキャップ(125V) 15A 125V
◎商パック WF5113P 希望小売価格 450円(税抜)

接地15Aタフキャップ

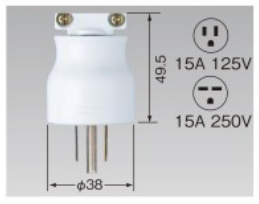

◎WF5015W (ミルクレーホワイト)
◎WF5015B (ブラック)
希望小売価格 480円(税抜)
15A 125V
◎WF5115B (ブラック)
◎WF5115W (ミルクレーホワイト)
希望小売価格 540円(税抜)
15A 250V

特長 タフキャップ

- 端子接続の信頼性アップ
ゆるみ止め・より線EG端子を採用し、長期間の接続信頼性を保ちます。
- ボディ部は電気的特性に優れたユリア樹脂、外かには耐衝撃性に優れたポリアミド(強化ナイロン)樹脂を採用。

小形接地15Aゴムキャップ




◎WF7005K 希望小売価格 410円(税抜)
小形接地15Aゴムキャップ(125V)(φ32)

●上記商品を用いて「延長コードセット」を製造・輸入する場合、経済産業省への届出、所定の手続きが必要になります。詳しくは575頁をご参照ください。(WH4101、WH80129Wは除く)
●上記キャップは、平成26年9月18日公布の電気用品の技術基準解釈改正による電源プラグのトラッキング対策要求に適合しております。※栓刃に直接接する絶縁材料: PTI400、栓刃間を保持する絶縁材料: グローワイヤ温度750℃

中間スイッチ・ペンダントスイッチ・プラグ

中間スイッチ

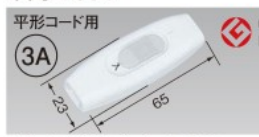


ベター3A中間スイッチ 3A 300V

| | | |
|------------|----------|-----------|
| 包装 | なし | 商パック |
| ホワイト | ◎WH5403W | ◎WH5403WP |
| ブラック | ◎WH5403B | ◎WH5403BP |
| グレー | ◎WH5403H | — |
| 希望小売価格(税抜) | 210円 | 220円 |



◎WH5007K 希望小売価格 320円(税抜)
ベター7A中間スイッチ(ホワイト)
(袋打コード用・プッシング付) 7A 300V
◎WH5007BK 希望小売価格 320円(税抜)(ブラック)
◎商パック WH5007KP 希望小売価格 340円(税抜)(ホワイト)

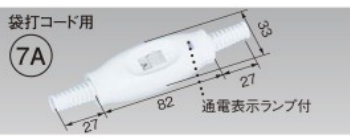

◎WH5017W 希望小売価格 590円(税抜) ベターランプ付
7A中間スイッチ(片切・プッシング付)(ホワイト)
7A 300V AC(スイッチ定格)(ランプ定格100V)
◎WH5017B 希望小売価格 590円(税抜)(ブラック)
◎商パック WH5017WP 希望小売価格 610円(税抜)(ホワイト)

コード口耐屈曲性の向上
コード口にプッシングをつけたので、コード口耐屈曲性能が一段と向上しました。

中間スイッチ
プッシング(難燃性・耐熱性・特殊軟質電化ビニル樹脂)



ベター小型7A中間スイッチ 7A 300V

| | | |
|------------|----------|-----------|
| 包装 | なし | 商パック |
| ホワイト | ◎WH5407 | ◎WH5407PK |
| ブラック | ◎WH5407B | — |
| グレー | ◎WH5407H | — |
| 希望小売価格(税抜) | 280円 | 300円 |



◎WH5201 希望小売価格 430円(税抜)
ベター10A中間スイッチ(片切)(ホワイト) 10A 300V
◎商パック WH5201P 希望小売価格 450円(税抜)



◎WH5709KWP 希望小売価格 920円(税抜)
10Aフットスイッチ(ホワイト)/P 10A 125V
◎WH5709KBP(ブラック)/Pもあります。
◎WCH6500BK 希望小売価格 880円(税抜)
機器用3Aフットスイッチ(ブラック)



◎WH5203W 希望小売価格 200円(税抜)
2号ペンダントスイッチ(ホワイト) 3A 250V
◎商パック WH5203WP 希望小売価格 210円(税抜)(ホワイト)
※注)高力率蛍光灯(GH・EH・NHなど)には使用できません。
インバータ照明器具は50Wまでお使いください。



◎WH5209W 希望小売価格 410円(税抜)
10Aペンダントスイッチ(ホワイト) 10A 300V

プラグ




◎WH6007 希望小売価格 240円(税抜)
ベター7A器具用プラグ 7A 250V



◎WH4311 希望小売価格 220円(税抜)
6Aアイロンプラグ 6A 250V
◎WH4313 希望小売価格 410円(税抜)
15Aアイロンプラグ 15A 250V



◎WH4313 希望小売価格 410円(税抜)
15Aアイロンプラグ 15A 250V

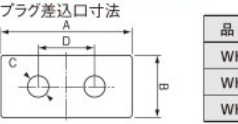

| 品番 | A | B | C | D |
|--------|----|------|---|----------|
| WH6007 | 26 | 13.5 | 5 | 12.7±0.2 |
| WH4311 | 30 | 15 | 6 | 15 ±0.2 |
| WH4313 | 40 | 20 | 7 | 20 ±0.2 |